


ASSMANN Kabel sieciowy

AK-440100-018-S
EAN 4016032311713

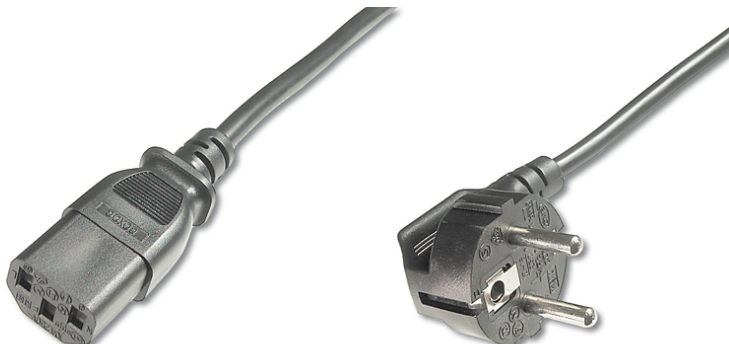

Power Cord, CEE 7/7 (Typ-F) 90° angled - C13 Wt/gn, 1,8 m, H05VV-F3G 0,75 mm², czarny

Ten kabel sieciowy służy do podłączania komputera lub monitora do domowej sieci elektrycznej (gniazdek elektrycznych).

Europejskie zezwolenia krajowe

- Złącze 1: Zestyk ochronny (CEE 7/7), wtyczka
- Złącze 2: IEC C13, gniazdo
- Kabel standardowy: H05 VV F3G
- Przekrój żyły: 0,75 mm²

- Obciążalność prądowa: 250V/10A
- Osłona: odlany
- Ekranowanie: nieekranowany
- Materiał żył: CU
- Powierzchnia styku: niklowany
- Kolor kabli: czarny
- Kolor przyłączy: czarny
- Długość: 1,8 m
- Assortment: Device Connection Cables

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	60	12,62	55,00	36,20	20,00	39.820,00
Innen-VPE	10	2,10	13,00	26,00	6,50	2.197,00
Einzel-VPE	1	0,21	3,50	13,00	15,00	682,50
Netto einzeln ohne VP	1	0,19	13,00	11,60	3,00	452,40



Weitere Anwendungsbilder:

