


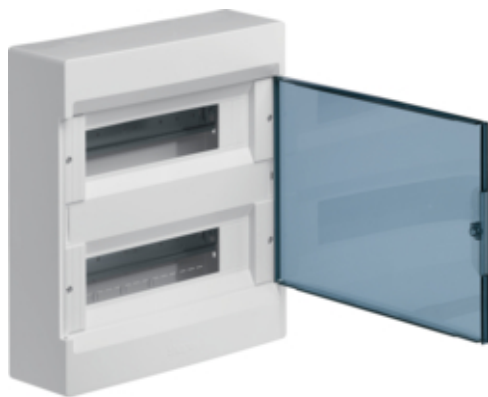

cosmos Rozdzielnica 2x12M n/t, IP40, drzwi transparentne

VD212TP

#### Konstrukcja

|        |                  |
|--------|------------------|
| Montaż | montaż natynkowy |
|--------|------------------|

#### Funkcje

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Z wprowadzeniem przewodu | tak |
|--------------------------|-----|

#### Kompatybilność

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Zgodność z montażem szynowym DIN | tak |
|----------------------------------|-----|

#### Charakterystyka elektryczna

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Napięcie znamionowe | 400 V |
|---------------------|-------|

#### Prąd

|                    |      |
|--------------------|------|
| Prąd znamionowy In | 63 A |
|--------------------|------|

#### Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Rodzaj zamka                | Zatrask |
| Stopień ochrony z drzwiami. | 40      |
| Zamykany                    | nie     |
| Liczba drzwi                | 1       |
| Przezroczysta pokrywa/drzwi | tak     |

#### Materiał

|              |           |
|--------------|-----------|
| Kolor        | biały     |
| Kolor        | biały     |
| Kolor RAL    | RAL 9010  |
| Materiał     | tworzywo  |
| Powierzchnia | naturalne |

#### Wymiary

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Głębokość produktu               | 92,5 mm  |
| Głębokość wewnętrzna             | 72 mm    |
| Wysokość produktu                | 326,5 mm |
| Szerokość produktu               | 294 mm   |
| Szerokość w jednostkach podziału | 24       |

#### Instalacja / Montaż

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Przystosowany do użytku na zewnątrz | nie |
|-------------------------------------|-----|

#### Akcesoria

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Z płytką montażową | nie |
| Z zamkiem          | nie |

#### Wypożyczenie

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Liczba rzędów pod aparaty      | 2   |
| Liczba pól / sekcji            | 1   |
| Liczba kluczy                  | 1   |
| Liczba rzędów w rozdzielnicach | 2   |
| Akcesoria dodatkowe            | tak |
| Możliwość rozszerzenia         | nie |

#### Norma

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Badanie rozżarzonym drutem (GWT) | 650 °C  |
| Dyrektywa europejska WEEE        | dotyczy |

#### Bezpieczeństwo

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK | IK07             |
| Stopień ochrony                               | IP40             |
| Klasa ochrony                                 | klasa ochrony II |
| Bezhalogenowy                                 | tak              |
| Odporność na promienie ultrafioletowe         | nie              |

#### Warunki użytkowania

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Temperatura robocza | -25...40 °C |
|---------------------|-------------|