




DIN 7981 F

~ISO 7049

450 HV

Norm zurückgezogen

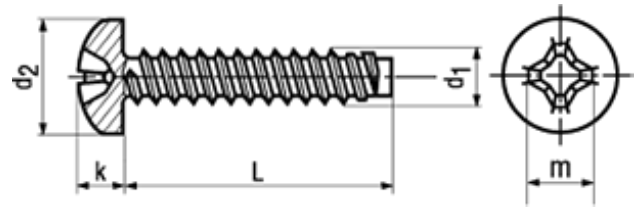

## BN 33

### Linsen-Blechschräuben

mit Kreuzschlitz Phillips Form H und Zapfen Form F

Stahl einsatzgehärtet 450 HV

verzinkt-blau

- ~UNI 6954 B
- ~ČSN 021235



ISO 4042

Vergütete Verbindungselemente  $\geq 360$  HV und einsatzgehärtete, angelassene Verbindungselemente mit galvanischen Überzügen: Wasserstoffversprödungsgefahr! Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie in der Einleitung.



[3D Cadenas](#)

| Article# | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> max. | k max. |  | m~  | L   |
|----------|----------------|---------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 1037218  | ST 2,2         | 4,2                 | 1,8    | 1                                                                                   | 2,6 | 4,5 |
| 1037226  |                |                     |        |                                                                                     |     | 6,5 |
| 1037234  |                |                     |        |                                                                                     |     | 9,5 |
| 1037250  |                |                     |        |                                                                                     |     | 13  |
| 1037277  |                |                     |        |                                                                                     |     | 16  |
| 1037285  | ST 2,9         | 5,6                 | 2,2    | 1                                                                                   | 3   | 6,5 |
| 1037293  |                |                     |        |                                                                                     |     | 9,5 |
| 1037307  |                |                     |        |                                                                                     |     | 13  |
| 1037315  |                |                     |        |                                                                                     |     | 16  |
| 1037323  |                |                     |        |                                                                                     |     | 19  |
| 1669737  | ST 3,5         | 6,9                 | 2,6    | 2                                                                                   | 4,2 | 6,5 |
| 1037331  |                |                     |        |                                                                                     |     | 9,5 |
| 1037358  |                |                     |        |                                                                                     |     | 13  |
| 1037366  |                |                     |        |                                                                                     |     | 16  |
| 1037374  |                |                     |        |                                                                                     |     | 19  |
| 1037439  | (ST 3,9)       | 7,5                 | 2,8    | 2                                                                                   | 4,4 | 9,5 |
| 1037447  |                |                     |        |                                                                                     |     | 13  |
| 1037455  |                |                     |        |                                                                                     |     | 16  |
| 1037463  |                |                     |        |                                                                                     |     | 19  |
| 1037528  | ST 4,2         | 8,2                 | 3,05   | 2                                                                                   | 4,6 | 9,5 |
| 1037536  |                |                     |        |                                                                                     |     | 13  |
| 1037579  |                |                     |        |                                                                                     |     | 16  |
| 1037595  |                |                     |        |                                                                                     |     | 19  |
| 1037617  |                |                     |        |                                                                                     |     | 25  |
| 1037625  |                |                     |        |                                                                                     |     | 32  |