


# Hoja de características del producto

## Características

# NSYMM33

Placa de montaje ciega Al 300 x An 300 mm en chapa de acero galvanizado.

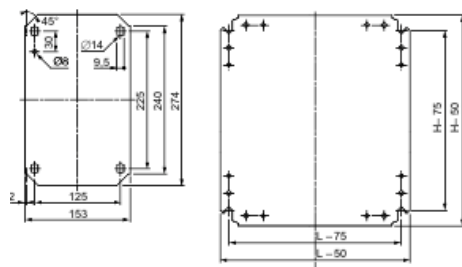

## Principal

|                                         |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Gama                                    | Spacial                                                   |
| Accesorio / categoría de parte separada | Accesorio de montaje                                      |
| Tipo de producto o componente           | Placa de montaje                                          |
| Aplicación                              | Multiuso                                                  |
| Dimensiones para envoltorio nominal     | 300 mm W: 300 mm                                          |
| Lugar de montaje                        | Soporte desplazable<br>Fijación directa en pernos         |
| Descripción de la placa de montaje      | Plano                                                     |
| Compatibilidad de gama                  | Spacial CRN<br>Spacial S3D<br>Spacial S3X<br>Thalassa PLM |
| Cantidad por juego                      | Set de 1                                                  |
| Material                                | Acero galvanizado                                         |

## Complementario

|                            |                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Modo de fijación           | Atornillado en pernos - tipo de tornillo M8<br>Mediante elemento de fijación |
| Carga permanente admisible | 60 kg                                                                        |
| Altura                     | 250 mm                                                                       |
| Anchura                    | 250 mm                                                                       |
| Profundidad                | 125 mm                                                                       |
| Grosor                     | 1,8 mm                                                                       |
| Peso del producto          | 0.91 kg                                                                      |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                |                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Estado de la oferta sostenible | Producto Green Premium                                                   |
| RoHS (código de fecha: AASS)   | Conforme - desde 0940 - Declaración de conformidad de Schneider Electric |

 [Declaración de conformidad de Schneider Electric](#)

|                                                          |                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH                                                    | La referencia no contiene SVHC<br><a href="#">La referencia no contiene SVHC</a>                                                              |
| Perfil ambiental del producto                            | Disponible<br> <a href="#">Perfil ambiental del producto</a> |
| Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto | No necesita operaciones específicas para reciclaje                                                                                            |

## Información Logística

|                |        |
|----------------|--------|
| País de Origen | España |
|----------------|--------|

## Garantía contractual

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Warranty period | 18 months |
|-----------------|-----------|