

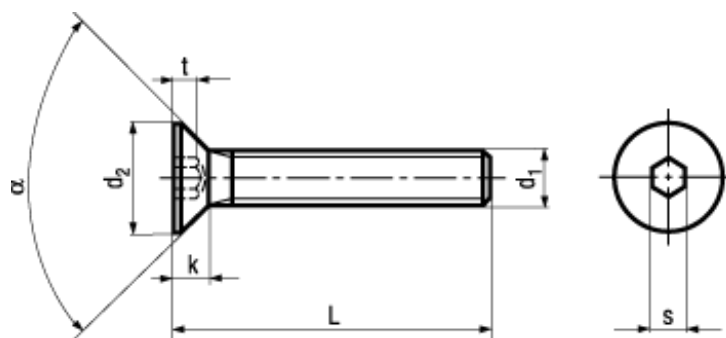


DIN 7991

~ISO 10642

010.9 / 10.9

Norma ritirata

È determinante la
marcatura sulla testa

BN 21

Viti a testa svasata piana

con esagono incassato, interamente filettate

Acciaio 010.9 / 10.9

zincato bianco

- ~UNI 5933

**ISO 4042**

Elementi di collegamento con durezza ≥ 320 HV con rivestimento elettrolitico: rischio di fragilimento da idrogeno!
Ulteriori informazioni sui rischi residui si trovano nella sezione introduttiva.



Le viti secondo la presente specifica sono soggette, a causa della geometria della loro testa, ad una resistenza meccanica ridotta secondo ISO 898-1.

La sostituzione delle viti secondo DIN 7991 con le viti secondo ISO 10642 non può essere generalizzata ma richiede la verifica dell'applicazione!

Article#	d ₁	d ₂ max.	k max.	s	t	α	L
5504176	M3	6	1,7	2	1,2	90°	(5)
1022741							(6)
1022768							8
1022776							10
1022784							12
1022792							(14)
1022806							16
1022814							(18)
1022822							20
5504290							25
5504420							30
5504296	M4	8	2,3	2,5	1,8	90°	(6)
1022830							8
1022849							10
1022857							12
1022865							(14)
1022873							16
1022881							(18)
1022903							20
1022911							(22)
1022938							25
1022946							30
1022954							35

1022962							40
---------	--	--	--	--	--	--	----