



Kształtka termokurczliwa rozgałęźna o płaskim profilu


Seria Helashrink 492H - 1 lub 2 kable

Właściwości


- Do rozdzielania wiązek na dwie części
- Uszczelnienie, ochrona mechaniczna i zabezpieczenie przed naprężeniami



Kształtka termokurczliwa serii Helashrink® 492H412-415 przed / po obkurczeniu.

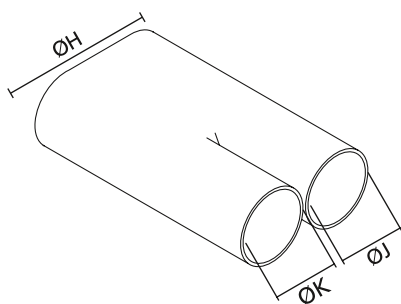

a: wersja rozszerzona (w zestawie)

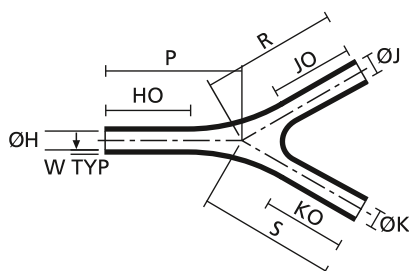

b: w pełni sprawna postać (po podgrzaniu)



Więcej informacji o doborze materiału i kleju znajduje się na str. 244.

TYP	ØH min. a	ØH max. b	ØJ/K min. a	ØJ/K max. b	HO/JO/KO ± 15%	W nom.	P/R/S nom.	Nr art.
492H414-9	6,1	20,0	4,1	20	63,5	1,5	94,7	422-50202
492H412-9	19,8	6,6	13,2	6,6	25,4	1,0	4,6	422-50000
492H413-9	34,2	11,4	22,8	11,4	41,1	1,3	62,9	422-50101
492H415-9	83,3	33,2	54,8	33,2	49,7	1,7	133,8	422-50302

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Do kształtek termokurczliwych tego typu dostępny jest szeroki wybór kombinacji materiału i kleju. Więcej informacji znajduje się w katalogu kształtek termokurczliwych.