




BS 4174

450 HV

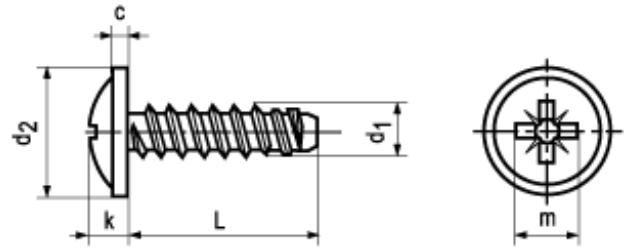

BN 30905

Viti autofilettanti a testa bombata con bordino

impronta a croce Pozidriv Z e punta piana forma F

Acciaio cementato 450 HV

zincato bianco



ISO 4042

Elementi di collegamento bonificati con durezza ≥ 360 HV ed elementi di collegamento cementati e temprati e rivenuti con rivestimento elettrolitico: rischio di infragilimento da idrogeno! Ulteriori informazioni sui rischi residui si trovano nella sezione introduttiva.

Article#	d ₁	d ₂ max.	k max.	c max.		m~	L
5001498	ST 2,9	6,53	1,6	0,8	1	2,9	6,5
5001501							8
5001528							9,5
5001544	ST 3,5	8,15	1,88	0,9	2	3,9	6,5
5001552							8
5001560							9,5
5001536							13
5001587	ST 4,2	9,75	2,36	1,1	2	4,3	9,5
5001579							13
5001595	ST 4,8	11,38	2,9	1,35	2	4,7	9,5