


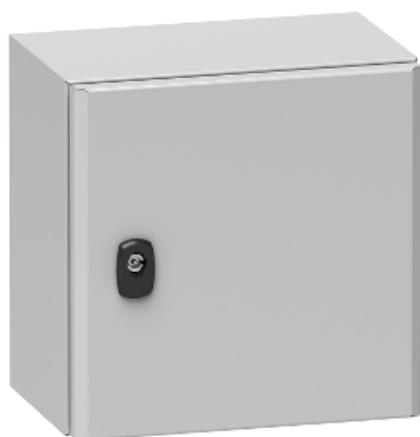

### Hauptmerkmale

|                                |                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe                       | Spacial                                                                           |
| Produktname                    | Spacial S3D                                                                       |
| Anwendung Wert                 | Mehrzweck                                                                         |
| Kategorie Wert                 | Kompaktgehäuse                                                                    |
| Gehäuse-Nennhöhe               | 500 mm                                                                            |
| Gehäuse-Nennbreite             | 500 mm                                                                            |
| Gehäuse-Nenntiefe              | 200 mm                                                                            |
| Türtyp                         | Volltüren                                                                         |
| Beschreibung der Montageplatte | Gerade                                                                            |
| Typ der Durchführungsplatte    | Standard                                                                          |
| Installationszubehörtyp        | Wandmontage                                                                       |
| Verteileraufbau                | Gehäuse 1<br>Montageplatte 1<br>Tür mit Schliessung 1<br>Kabeleinführungsplatte 1 |

### Zusatzmerkmale

|                            |                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gehäusotyp                 | Rinnenförmige Frontschiene mit doppelter Blechdicke<br>Einteiliges Gehäuse                               |
| Anzahl Türen               | 1 Vorderseite                                                                                            |
| Türöffnung                 | Reversibel 120 °                                                                                         |
| Schlosstyp                 | 3 mm-Doppelschienenverriegelung                                                                          |
| Zugänglichkeit für Betrieb | Front                                                                                                    |
| Abnehmbare Teile           | Tür durch Scharniere<br>Kabeleinführungsplatte mit Schrauben<br>Montageplatte durch Befestigungselemente |
| Material                   | Galvanisierter Stahl für Montageplatte<br>Stahl für Schaltschrank                                        |
| Oberflächenfinish          | Epoxy-Polyesterpulver Schaltschrank                                                                      |

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Farbe                   | Grau RAL 7035 Schaltschrank :      |
| Standards               | IEC 62208                          |
| Produktzertifizierungen | UL<br>DNV<br>LR<br>GL<br>CUL<br>BV |
| Produktgewicht          | 13 kg                              |

## Montage

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Schutzart (IP) | IP66 entspricht IEC 60529 |
| Schutzart (IK) | IK10 entspricht IEC 62262 |

## Nachhaltigkeit

|                                |                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grad der Umweltverträglichkeit | Green-Premium-Produkt                                                                                                                                                                                        |
| ROHS                           | Konform - seit 0810 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung<br><a href="#"> Schneider-Electric-Konformitätserklärung</a> |
| REACH                          | Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert<br><a href="#">Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert</a>                             |
| Umgebungsbedingungen Produkt   | Verfügbar<br><a href="#"> Produktumweltprofil</a>                                                                           |
| Entsorgungshinweise            | Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich                                                                                                                                                         |

## Vertragliche Gewährleistung

|         |                     |
|---------|---------------------|
| Periode | 18 Monate 18 months |
|---------|---------------------|