

MROK - 1**MROK - 16****MROK - 16S****MROK - Mini****5 ÉV GARANCIA****MROK - 16W**

Az alkonykapcsoló rendeltetése, hogy alkonyatkor bekapcsoljon, pirkadatkor viszont kikapcsoljon mindennemű világítási rendszert, különösképp az utcai közvilágítást, reklámokat, szabadtéri kiállítási, stb. fényeket. Az alkonykapcsoló kapcsolási érzékenysége szabályozható.

MŰSZAKI ADATOK:


Tápfeszültség:	203 V AC 50 Hz
Maximális terhelési áram:	16 A/ 10A (rezisztív terhelés)
Bekapcsolási küszöb:	kb. 10 LUX
Kikapcsolási küszöb:	kb. 20 LUX
Küszöbérték szabályozási tartomány	kb. 20-50 LUX
Bekapcsolási késleltetés:	kb. 20 s
Üzemi hőmérséklet:	-30°C - +50°C
Védelmi fokozat:	IP 65 / IP 40
Zavarszint:	N



FIGYELEM! Nagyobb terhelések esetén kontaktor alkalmazására van szükség.

FELSZERELÉS:

Típustól függően 35 mm-es szerelősínre vagy a hordozófelületre rögzíthető, majd bekötendő az adott szerelési sémának megfelelően.

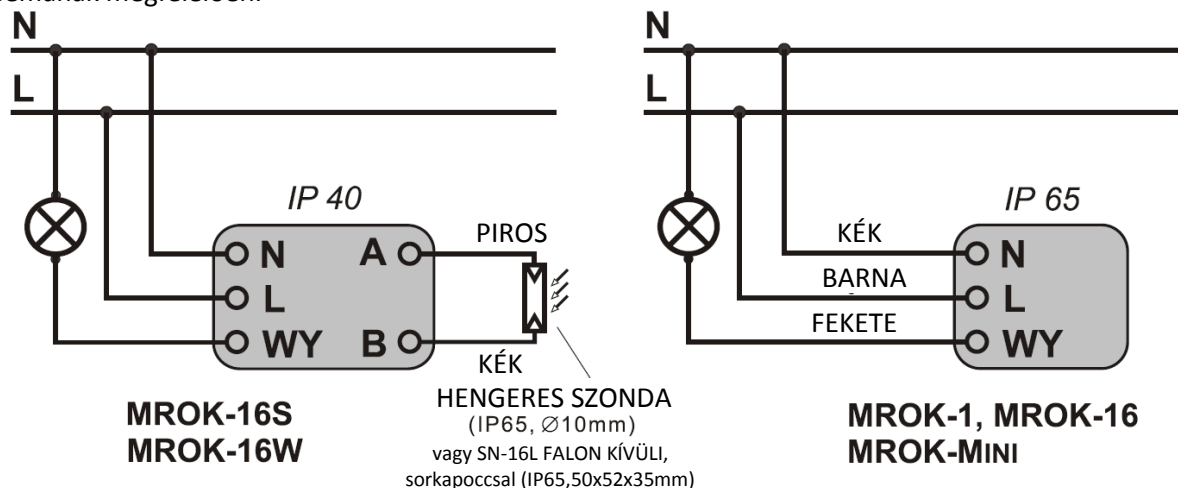

Az alkonykapcsolót úgy kell felszerelni, hogy az érzékelőjére ne essen fény bekapcsolt világításból vagy más fényforrásból.

A bekapcsolási küszöbérték beállítása közben figyelni kell a piros diódát, amely **késedelem nélkül** jelzi a küszöbérték elérésének pillanatát.

A **MROK-1, MROK-16 és MROK-MINI** változatok esetében először ki kell venni a záródugót, majd csavarhúzóval finoman állítva csökkenteni (jobbra) vagy növelni (balra) lehet a bekapcsolási késleltetést. Hasznos segítség az azonnal működésbe lépő, gomb melletti mélyedésben látható piros LED.

A BEÁLLÍTÁS UTÁN A ZÁRÓDUGÓT MINDEN ESETBEN VISSZA KELL HELYEZNI!

GARANCIA:

A garancia időtartama 5 év a vásárlás dátumától számítva. Reklamáció esetén a terméket el kell juttatni a gyártóhoz a meghibásodás leírásával együtt. A vásárló elveszíti a garanciát, ha a berendezést a használati utasítástól eltérően használja, vagy ha az elektronikus áramkört megbontja.

.....
(gyártási dátum)

.....
(értékesítés helye, dátum, pecsét)