

Bellows suction cups (round)

SFB1 40 SI-55 G1/4-AG

Część nr.: 10.01.06.04421

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04421>

Strona główna > Technologia podciśnienia w automatyce > Komponenty podciśnieniowe > Przyssawki podciśnieniowe > Przyssawki do folii plastikowych i papieru > Suction Cups SFF / SFB1 > SFB1 40 SI-55 G1/4-AG

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces flexible workpieces




Size: 40

Suction cup material: Silicone SI

Material hardness [Shore A]: 55 Shore A

Material characteristics: FDA-compatible

Dane projektowe

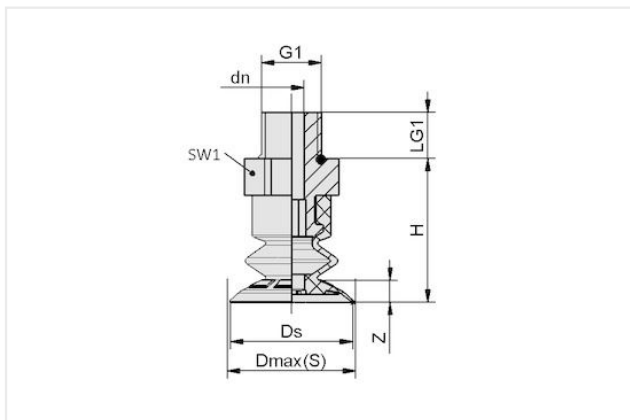

Atrybut	Wartość
Dmax(S)	42 mm
Ds	40 mm
d2	13,70 mm
dn	4,10 mm
G1	G1/4-AG
LG1	10 mm
H	35,70 mm
SW1	17 mm
Z (Stroke)	10 mm

Dane techniczne

Atrybut	Wartość
Suction force (-600mbar)	8,80 N
Volume	7,50 cm ³
Size	40
Number of folds	1,50
Suction cup material	Silicone SI
Material hardness [Shore A]	55 Shore A
Weight	18,50 g
Product family	SFB1

Kontakt z firmą Schmalz

Schmalz Sp.z.o.o. | ul. Fabianowska 131/A1, 62-052 Komorniki, Poland | +48 61 628 67 70 | schmalz@schmalz.pl

Bellows suction cups (round)

SFB1 40 SI-55 G1/4-AG

Część nr.:10.01.06.04421

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04421>

Części zamienne



SFB1 40 SI-55 SC050

Część nr.:10.01.06.04372

Size: 40

Suction cup material: Silicone SI

Material hardness [Shore A]: 55 Shore A

Number of folds: 1,5



SC 050 G1/4-AG SW410

Część nr.:10.01.06.04347

Connection geometry: 050

Vacuum connection: G1/4"-M

Fitting length: 7,2 mm

Nominal diameter dn: 4,1 mm