

Warm Schrumpfschlauch 3:1 in Sortimentsbox

ShrinkKit 321 Universal - dünnwandig, bunt


Mit ShrinkKit 321 setzt HellermannTyton einen neuen Schrumpfschlauch-Standard: Alle ShrinkKit 321-Schläuche decken mit der optimalen Schrumpfrate von 3:1 einen breiten Anwendungsbereich ab.

Hauptmerkmale

- Schrumpfschlauchset im attraktiven Koffer
- Zur Isolation, als Knickschutz oder zur farblichen Markierung
- Weiterverwendung des leeren Koffers zum Aufbewahren von Nägeln, Schrauben usw.
- Fächergrößen verstellbar durch Umsetzen der gelben Trennwände



ShrinkKit 321 Universal.

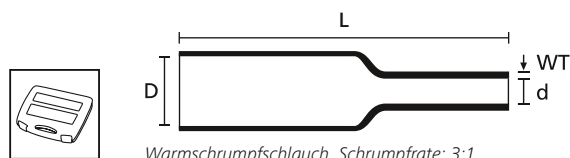

Warm Schrumpfschlauch, Schrumpfrate: 3:1

MATERIAL	Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
Schrumpfrate	3:1
Betriebstemperatur	-55 °C bis +135 °C
Min. Schrumpftemperatur	+90 °C
Längsschrumpf	+5 %/-10 % max.
Durchschlagsfestigkeit	20 kV/mm nach ASTM D 2671
Brandschutzeigenschaften	selbstverlöschend (außer transparent)
Isolierstoffklasse	B (VDE 0530)

RoHS

FACH	Ø Liefermaß min. (D)	Ø nach Schrumpf max. (d)	Länge (L)	Wanddicke (WT)	Farbe	Set Inhalt	Werkzeuge	Art.-Nr.
1	6,0	2,0	60,0	0,70	Schwarz (BK)	50 Stk.	30-32	380-03002
2	12,0	4,0	100,0	0,70	Schwarz (BK)	15 Stk.		
3	24,0	8,0	200,0	1,00	Schwarz (BK)	10 Stk.		
4	6,0	2,0	60,0	0,70	Grün-Gelb (GNYE)	50 Stk.		
5	3,0	1,0	50,0	0,55	Transparent (CL)	100 Stk.		
6	3,0	1,0	50,0	0,55	Schwarz (BK)	100 Stk.		
7	12,0	4,0	100,0	0,70	Transparent (CL)	15 Stk.		
8	12,0	4,0	100,0	0,70	Rot (RD)	15 Stk.		
9	3,0	1,0	50,0	0,55	Rot (RD)	100 Stk.		
10	3,0	1,0	40,0	0,55	Blau (BU)	100 Stk.		
11	3,0	1,0	40,0	0,55	Grün-Gelb (GNYE)	100 Stk.		
12	1,5	0,5	40,0	0,45	Grün-Gelb (GNYE)	75 Stk.		
	1,5	0,5	40,0	0,45	Schwarz (BK)	75 Stk.		
13	6,0	2,0	60,0	0,70	Blau (BU)	50 Stk.		
14	6,0	2,0	60,0	0,70	Rot (RD)	50 Stk.		
15	6,0	2,0	60,0	0,70	Transparent (CL)	50 Stk.		
16	12,0	4,0	170,0	0,70	Grün-Gelb (GNYE)	10 Stk.		
17	12,0	4,0	170,0	0,70	Blau (BU)	10 Stk.		

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.



Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.