


REV./版本	MODIFICATION/变更内容	NAME/人员	DATE/日期
Rev1.10		Yang	2025/11/17

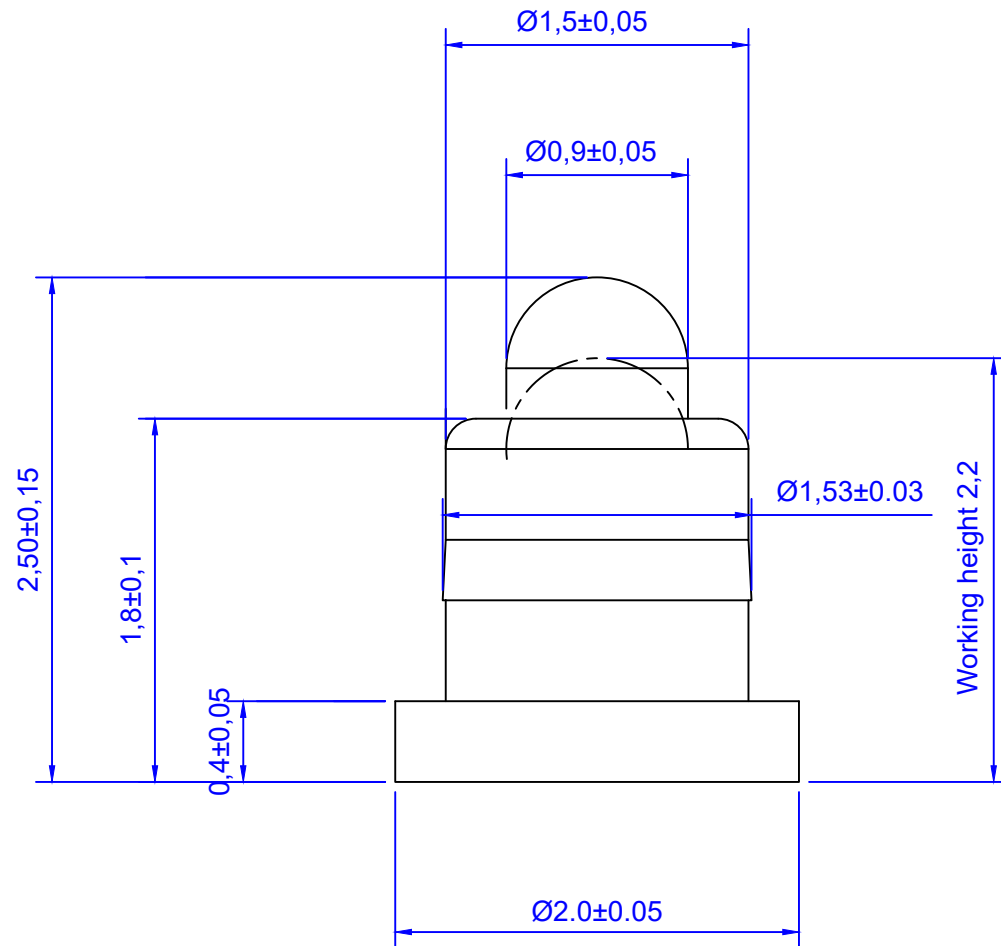

1.Electrical / 电气性能
1.1 Current Rate / 电流 : 1 A

2.Mechanical / 机械性能
2.1 Durability / 耐久性 : 10,000 cycles
2.2 Spring force / 弹力 : 100 ± 30gf
2.3 Working height / 工作高度 : 2.2mm

3.Environmental / 环境
3.1 Operating temperature range / 工作温度 : -40 ℃ ~ 80 ℃

4.Material / 材料
4.1 Plunger / 针头 : Brass C3604, 1u" gold Plating
4.2 Barrel / 针管 : Brass C3604, 1u" gold Plating
4.3 Spring / 弹簧 : SUS304

深圳市启华科实业有限公司 Shenzhen QH Industrial Co.,Ltd E-mail / 邮箱: sales@pogopin-connectors.com Tel / 电话: + 86 - 181 2653 8052						
Name	2.5mm SMT Pogo pin	Spec		Ver.	A1	
Part No.	101210120	Material		Scale	1:1	
Drawing No.		Surface		UOM	mm	
View		Drawing	Yang	Date		
		Check	Cheung	Date		
		Approve	Cai	FW	003	