

Karta techniczna / Technical Card

ŁAŃCUCH WĘZŁOWY WIKTOR DIN 5686

KNOTTED CHAIN DIN 5686


DOSTAWCA / SUPPLIER

DROMET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

ul. 3 Maja 4

96-313 Chylice Kolonia

tel. (48) 46 865 67 00

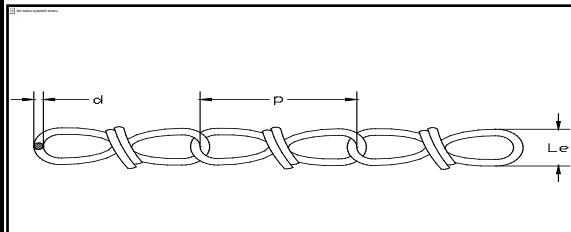

TEST KONTROLNY NR

TEST CONTROL NO.

38/DRO

ROZMIAR/SIZE (d)	p [mm]	Le [mm]					Masa/szt Weight/pc [kg]	Obciąż. znamion. Working load [kg]	Obciąż. zrywające Breaking load [kg]
1,4 mm	22	6,8					0.042	15	45
1,6 mm	24	7,4					0.047	200	60
1,8 mm	27	8,3					0.067	30	90
2,0 mm	29	9,5					0.080	40	120
2,2 mm	32	10					0.102	50	150
2,5 mm	37	11,5					0.123	70	210
2,8 mm	41	12,5					0.153	90	270
3,0 mm	43	14					0.208	120	360

MATERIAŁ / MATERIAL

C10-C15

POKRYCIE / COVERING

ocynk / galv.

tolerancja wymiarów +/- 5%

dimensions tolerance +/- 5%

