


ASSMANN Rozgałęziony kabel zasilania elektrycznego

AK-440402-017-S
EAN 4016032312062

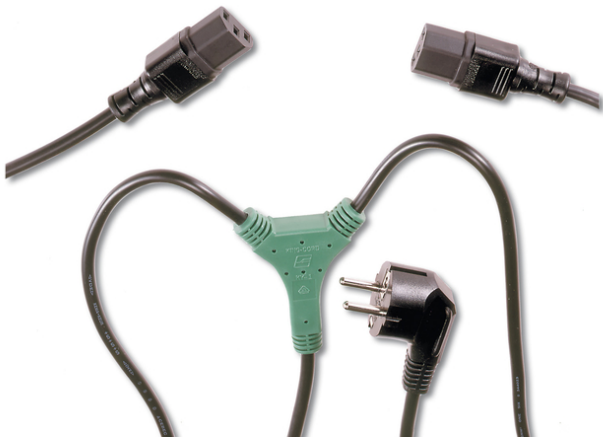

Power Cord spli. cab., CEE 7/7 (Typ-F) - 2x C13 M/F, 1,7m, H05VV-F3G 1,0mm²/0,75 mm², czarny

Ten rozgałęziony sznur sieciowy jest używany do podłączenia dwóch PC lub dwóch monitorów do domowego systemu zasilania (gniazdka).

Spełnia wymogi niemieckie

- Złącze 1: Zestyk ochronny (CEE 7/7), wtyczka
- Złącze 2: 2x C13, gniazdo
- Kabel standardowy: H05 VV F3G
- Obciążalność prądowa: 250V/10A

- Osłona: odlany
- Ekranowanie: nieekranowany
- Przekrój żyły: 1,0 / 0,75 mm kw.
- Materiał żył: CU
- Kolor kabli: czarny
- Kolor przyłączy: czarny
- Powierzchnia styku: niklowany
- Długość: 1.7 m
- Opakowanie: Torebka polietylenowa
- Assortment: Device Connection Cables

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	50	15,40	50,00	32,50	23,00	37.375,00
Innen-VPE	10	3,08	16,00	23,00	33,00	12.144,00
Einzel-VPE	1	0,31	3,00	20,00	18,00	1.080,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,31	3,00	20,00	18,00	1.080,00



Weitere Anwendungsbilder:

