


## DIN 838 ISO 10104

|           | Art.     | M<br>mm | M1<br>mm | L<br>mm | H<br>mm | H1<br>mm | Ø<br>mm | Ø1<br>mm | S<br>mm | S1<br>mm | g    |
|-----------|----------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|------|
| 000900006 | 90 6X7   | 7       | 6        | 165     | 53,4    | 7,8      | 12,4    | 10,9     | 5,5     | 5,0      | 35   |
| 000900012 | 90 8X9   | 9       | 8        | 180     | 56,6    | 9        | 15,4    | 13,9     | 6,5     | 6,0      | 44,5 |
| 000900018 | 90 10X11 | 11      | 10       | 195     | 61,7    | 10,2     | 18      | 16,6     | 7,5     | 7,0      | 71   |
| 000900021 | 90 10X12 | 12      | 10       | 195     | 61,7    | 10,2     | 18      | 16,6     | 7,5     | 7,0      | 70   |
| 000900027 | 90 12X13 | 13      | 12       | 215     | 67,3    | 11,5     | 21      | 19,6     | 8,5     | 8,0      | 106  |
| 000900030 | 90 12X14 | 14      | 12       | 215     | 67,3    | 11,5     | 21      | 19,6     | 8,5     | 8,0      | 103  |
| 000900033 | 90 14X15 | 15      | 14       | 230     | 70,5    | 12,8     | 23,6    | 22,2     | 9,5     | 9,0      | 133  |
| 000900039 | 90 16X17 | 17      | 16       | 250     | 78      | 14,2     | 26,3    | 25       | 10,5    | 10,0     | 165  |
| 000900042 | 90 17X19 | 19      | 17       | 265     | 83,3    | 15,5     | 29      | 27,6     | 11,5    | 11,0     | 224  |
| 000900045 | 90 18X19 | 19      | 18       | 265     | 83,3    | 15,5     | 29      | 27,6     | 11,5    | 11,0     | 214  |
| 000900051 | 90 20X22 | 22      | 20       | 285     | 86,8    | 16,8     | 33,2    | 30,4     | 13      | 12,0     | 275  |
| 000900057 | 90 21X23 | 23      | 21       | 305     | 90,7    | 18       | 34,6    | 31,8     | 13,5    | 12,5     | 315  |
| 000900063 | 90 24X26 | 26      | 24       | 325     | 92,4    | 19,2     | 40,5    | 36       | 15      | 14,0     | 411  |
| 000900067 | 90 24X27 | 27      | 24       | 325     | 92,4    | 19,2     | 40,5    | 36       | 15      | 14,0     | 405  |
| 000900070 | 90 25X28 | 28      | 25       | 340     | 97,6    | 20,5     | 42      | 37,5     | 15,5    | 14,5     | 484  |
| 000900073 | 90 27X29 | 29      | 27       | 355     | 102,5   | 22,3     | 44      | 40,5     | 16,3    | 15,3     | 513  |
| 000900076 | 90 27X30 | 30      | 27       | 355     | 102,5   | 22,3     | 44      | 40,5     | 16,3    | 15,3     | 487  |
| 000900078 | 90 27X32 | 32      | 27       | 375     | 107     | 22,5     | 47      | 44       | 16,5    | 16,0     | 657  |
| 000900080 | 90 30X32 | 32      | 30       | 375     | 107     | 22,5     | 47      | 44       | 16,5    | 16,0     | 617  |
| 000900088 | 90 32X36 | 36      | 32       | 395     | 107,8   | 24       | 52,8    | 47,5     | 18      | 17,0     | 739  |
| 000900089 | 90 34X36 | 36      | 34       | 415     | 115,8   | 25       | 54,5    | 51,5     | 19      | 18,0     | 720  |
| 000900091 | 90 35X38 | 38      | 35       | 415     | 115,8   | 25       | 54,5    | 51,5     | 19      | 18,0     | 838  |
| 000900094 | 90 36X41 | 41      | 36       | 435     | 121,6   | 26,5     | 60      | 52,8     | 20      | 19,0     | 941  |
| 000900097 | 90 41X46 | 46      | 41       | 460     | 127     | 28,5     | 67,5    | 60       | 21      | 20,0     | 1546 |
| 000900100 | 90 46X50 | 50      | 46       | 500     | 135     | 32       | 73,5    | 67,5     | 22      | 21,0     | 2038 |

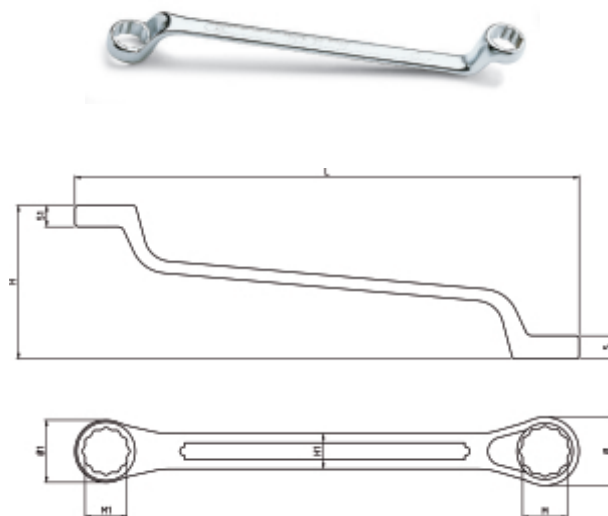

Scan the QR Code to access the web tab

Specs, media and documentation in one click.

