


ASSMANN Brytyjski przewód połączeniowy do sieci elektrycznej

AK-440107-018-S
EAN 4016032311966

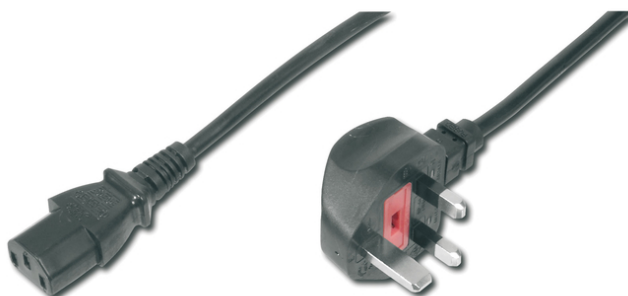

Power Cord, UK plug, 90° angled - C13 M/F, 1.8m, H05VV-F3G 1.00 qmm, fuse 5A, czarny

Ten sznur sieciowy jest używany do podłączenia komputera lub monitora do domowego systemu zasilania w Wlk. Brytanii (gniazdko).

Europejskie zezwolenia krajowe

- Złącze 1: BS 1363, wtyk
- Złącze 2: IEC C13, gniazdo
- Kabel standardowy: H05 VV F3G
- Obciążalność prądowa: 250V/10A

- Bezpiecznik: Bezpiecznik 5A
- Osłona: odlany
- Ekranowanie: nieekranowany
- Przekrój żyły: 0,75 mm²
- Kolor kabli: czarny
- Kolor przyłączy: czarny
- Powierzchnia styku: niklowany
- Długość: 1.8 m
- Assortment: Device Connection Cables

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	60	14,00	55,00	37,00	21,00	42.735,00
Innen-VPE	10	2,33	11,50	23,00	11,50	3.041,75
Einzel-VPE	1	0,23	4,00	15,00	19,00	1.140,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,20	14,00	13,00	3,50	637,00



Weitere Anwendungsbilder:

