

## Distanzbolzen

Mat.: Messing vernickelt

 

## Kapitel Z

Distanzbolzen zur präzisen Montage  
z.B. von Leiterplatten auf Kühlkörpern  
oder in Gehäusen.


Kleinste Verpackungseinheit:  
100 Stück

Toleranz des Abstandmaßes:  
+/-0,1 mm


Auf Anfrage lieferbar:  
Zwischenmaße und Längen bis  
100 mm (SW 4 max. 50 mm).  
Weitere Ausführungen bis  
Schlüsselweite 10 mm.

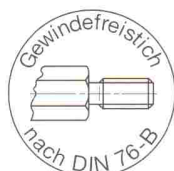


| Type        | GL: |
|-------------|-----|
| DI 656 / 5  | 5   |
| DI 656 / 8  | 8   |
| DI 656 / 10 | 10  |
| DI 656 / 12 | 6   |
| DI 656 / 15 | 6   |
| DI 656 / 18 | 6   |
| DI 656 / 20 | 6   |
| DI 656 / 25 | 6   |
| DI 656 / 30 | 6   |

 



| Type        | GL: |
|-------------|-----|
| DI 662 / 5  | 5   |
| DI 662 / 8  | 8   |
| DI 662 / 10 | 10  |
| DI 662 / 12 | 6   |
| DI 662 / 15 | 6   |
| DI 662 / 18 | 6   |
| DI 662 / 20 | 6   |
| DI 662 / 25 | 6   |
| DI 662 / 30 | 6   |

 


| Type        | GL: |
|-------------|-----|
| DI 648 / 5  | 5   |
| DI 648 / 8  | 8   |
| DI 648 / 10 | 10  |
| DI 648 / 12 | 12  |
| DI 648 / 15 | 15  |
| DI 648 / 18 | 18  |
| DI 648 / 20 | 10  |
| DI 648 / 25 | 10  |
| DI 648 / 30 | 10  |

 



| Type        | GL: |
|-------------|-----|
| DI 650 / 5  | 5   |
| DI 650 / 8  | 8   |
| DI 650 / 10 | 10  |
| DI 650 / 12 | 12  |
| DI 650 / 15 | 15  |
| DI 650 / 18 | 18  |
| DI 650 / 20 | 20  |
| DI 650 / 25 | 10  |
| DI 650 / 30 | 10  |
| DI 650 / 35 | 10  |
| DI 650 / 40 | 10  |

  


| Type        | GL: |
|-------------|-----|
| DI 652 / 5  | 5   |
| DI 652 / 8  | 8   |
| DI 652 / 10 | 10  |
| DI 652 / 12 | 12  |
| DI 652 / 15 | 15  |
| DI 652 / 18 | 18  |
| DI 652 / 20 | 20  |
| DI 652 / 25 | 10  |
| DI 652 / 30 | 10  |
| DI 652 / 35 | 10  |
| DI 652 / 40 | 10  |

 


| Type        | GL: |
|-------------|-----|
| DI 651 / 5  | 5   |
| DI 651 / 8  | 8   |
| DI 651 / 10 | 10  |
| DI 651 / 12 | 12  |
| DI 651 / 15 | 15  |
| DI 651 / 18 | 18  |
| DI 651 / 20 | 20  |
| DI 651 / 25 | 10  |
| DI 651 / 30 | 10  |
| DI 651 / 35 | 10  |
| DI 651 / 40 | 10  |

  


| Type        | GL: |
|-------------|-----|
| DI 664 / 5  | 5   |
| DI 664 / 8  | 8   |
| DI 664 / 10 | 10  |
| DI 664 / 12 | 12  |
| DI 664 / 15 | 15  |
| DI 664 / 18 | 18  |
| DI 664 / 20 | 20  |
| DI 664 / 25 | 10  |
| DI 664 / 30 | 10  |
| DI 664 / 35 | 10  |
| DI 664 / 40 | 10  |

 


| Type        | GL: |
|-------------|-----|
| DI 658 / 5  | 2,5 |
| DI 658 / 8  | 5   |
| DI 658 / 10 | 10  |
| DI 658 / 12 | 7   |
| DI 658 / 15 | 7   |
| DI 658 / 18 | 7   |
| DI 658 / 20 | 7   |
| DI 658 / 25 | 7   |
| DI 658 / 30 | 7   |

 


| Type        | GL: |
|-------------|-----|
| DI 663 / 5  | 2,5 |
| DI 663 / 8  | 5   |
| DI 663 / 10 | 10  |
| DI 663 / 12 | 7   |
| DI 663 / 15 | 7   |
| DI 663 / 18 | 7   |
| DI 663 / 20 | 7   |
| DI 663 / 25 | 7   |
| DI 663 / 30 | 7   |

 


| Type        | GL: |
|-------------|-----|
| DI 649 / 5  | 2,5 |
| DI 649 / 8  | 5   |
| DI 649 / 10 | 5   |
| DI 649 / 12 | 8   |
| DI 649 / 15 | 8   |
| DI 649 / 18 | 8   |
| DI 649 / 20 | 8   |
| DI 649 / 25 | 10  |
| DI 649 / 30 | 10  |

 


| Type        | GL: |
|-------------|-----|
| DI 653 / 5  | 2,5 |
| DI 653 / 8  | 5   |
| DI 653 / 10 | 5   |
| DI 653 / 12 | 8   |
| DI 653 / 15 | 8   |
| DI 653 / 18 | 8   |
| DI 653 / 20 | 8   |
| DI 653 / 25 | 10  |
| DI 653 / 30 | 10  |
| DI 653 / 35 | 10  |
| DI 653 / 40 | 10  |

 

| Type        | GL: |
|-------------|-----|
| DI 655 / 5  | 2,5 |
| DI 655 / 8  | 5   |
| DI 655 / 10 | 5   |
| DI 655 / 12 | 8   |
| DI 655 / 15 | 8   |
| DI 655 / 18 | 8   |
| DI 655 / 20 | 8   |
| DI 655 / 25 | 10  |
| DI 655 / 30 | 10  |
| DI 655 / 35 | 10  |
| DI 655 / 40 | 10  |

 

| Type        | GL: |
|-------------|-----|
| DI 654 / 5  | 2,5 |
| DI 654 / 8  | 5   |
| DI 654 / 10 | 5   |
| DI 654 / 12 | 8   |
| DI 654 / 15 | 8   |
| DI 654 / 18 | 8   |
| DI 654 / 20 | 8   |
| DI 654 / 25 | 10  |
| DI 654 / 30 | 10  |
| DI 654 / 35 | 10  |
| DI 654 / 40 | 10  |

 

| Type        | GL: |
|-------------|-----|
| DI 665 / 5  | 2,5 |
| DI 665 / 8  | 5   |
| DI 665 / 10 | 5   |
| DI 665 / 12 | 8   |
| DI 665 / 15 | 8   |
| DI 665 / 18 | 8   |
| DI 665 / 20 | 8   |
| DI 665 / 25 | 10  |
| DI 665 / 30 | 10  |
| DI 665 / 35 | 10  |
| DI 665 / 40 | 10  |