


DIN 838 ISO 10104

	Art.	M mm	M1 mm	L mm	H mm	H1 mm	Ø mm	Ø1 mm	S mm	S1 mm	g
000900006	90 6X7	7	6	165	53,4	7,8	12,4	10,9	5,5	5,0	35
000900012	90 8X9	9	8	180	56,6	9	15,4	13,9	6,5	6,0	44,5
000900018	90 10X11	11	10	195	61,7	10,2	18	16,6	7,5	7,0	71
000900021	90 10X12	12	10	195	61,7	10,2	18	16,6	7,5	7,0	70
000900027	90 12X13	13	12	215	67,3	11,5	21	19,6	8,5	8,0	106
000900030	90 12X14	14	12	215	67,3	11,5	21	19,6	8,5	8,0	103
000900033	90 14X15	15	14	230	70,5	12,8	23,6	22,2	9,5	9,0	133
000900039	90 16X17	17	16	250	78	14,2	26,3	25	10,5	10,0	165
000900042	90 17X19	19	17	265	83,3	15,5	29	27,6	11,5	11,0	224
000900045	90 18X19	19	18	265	83,3	15,5	29	27,6	11,5	11,0	214
000900051	90 20X22	22	20	285	86,8	16,8	33,2	30,4	13	12,0	275
000900057	90 21X23	23	21	305	90,7	18	34,6	31,8	13,5	12,5	315
000900063	90 24X26	26	24	325	92,4	19,2	40,5	36	15	14,0	411
000900067	90 24X27	27	24	325	92,4	19,2	40,5	36	15	14,0	405
000900070	90 25X28	28	25	340	97,6	20,5	42	37,5	15,5	14,5	484
000900073	90 27X29	29	27	355	102,5	22,3	44	40,5	16,3	15,3	513
000900076	90 27X30	30	27	355	102,5	22,3	44	40,5	16,3	15,3	487
000900078	90 27X32	32	27	375	107	22,5	47	44	16,5	16,0	657
000900080	90 30X32	32	30	375	107	22,5	47	44	16,5	16,0	617
000900088	90 32X36	36	32	395	107,8	24	52,8	47,5	18	17,0	739
000900089	90 34X36	36	34	415	115,8	25	54,5	51,5	19	18,0	720
000900091	90 35X38	38	35	415	115,8	25	54,5	51,5	19	18,0	838
000900094	90 36X41	41	36	435	121,6	26,5	60	52,8	20	19,0	941
000900097	90 41X46	46	41	460	127	28,5	67,5	60	21	20,0	1546
000900100	90 46X50	50	46	500	135	32	73,5	67,5	22	21,0	2038

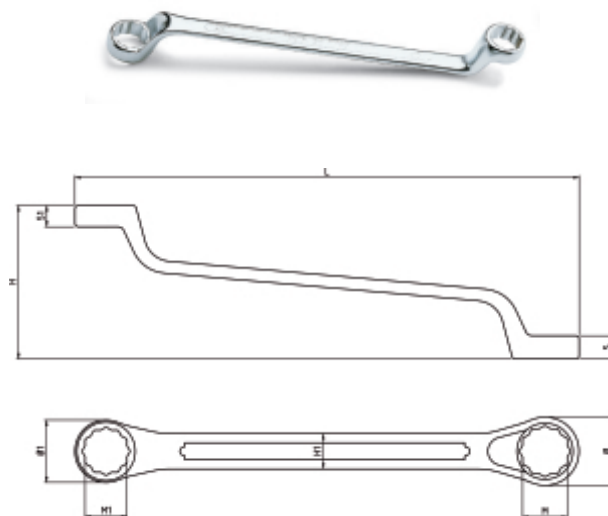

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do zakładki

Specyfikacje, media i dokumentacja dostępne za

