



## UNILED SL AC

Éclairage intense et motivant

Le design extérieur du luminaire UNILED SL AC est identique avec celui du UNILED SL DC, par contre il se connecte directement au secteur 230V AC. Il est donc facile d'utiliser les luminaires LED pour les faux-plafonds ainsi que pour les plans de travail, les postes d'inspection ou pour les laboratoires. UNILED SL AC éclaire les zones de travail par une lumière agréable et motivante. L'écran microprismatique amplifie la diffusion de la lumière de plus de 25%.

### La technologie

- La technologie d'éclairage intense par LED avec l'abat-jour microprismatique qui ne fragment pas et connexion 230V AC
- Corps de base en aluminium profilé pour l'évacuation de la chaleur

### Vos avantages


- Ambiance productive grâce à la lumière blanche du jour
- Éclairage homogène sans projection d'ombres ou l'éblouissement
- Excellente reproduction des couleurs et des contrastes

### Domaines d'utilisation <sup>(1)</sup>

- Postes de travail de système et postes de l'inspection optique
- Idéale pour machines sans lubrifiants réfrigérants et sans projections de copeaux
- Laboratoires

### Constructions

- Variantes avec la connexion au secteur 230V AC par le connecteur M12-S ou par un câble de 3 m avec la prise-mâle protégée
- Quatre longueurs : 295 mm, 545 mm, 1045 mm, 1545 mm

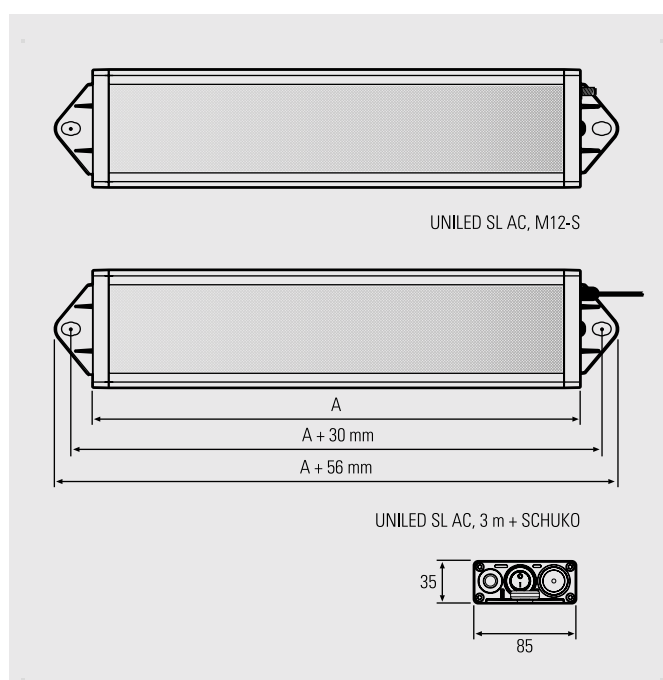



| UNILED SL AC, 5 200–5700 K         | N° art.   | Longueur (A) | Focale | E <sub>max</sub> * | Flux lumineux des lampes | Puissance | Raccordement                 |
|------------------------------------|-----------|--------------|--------|--------------------|--------------------------|-----------|------------------------------|
| UNILED SL AC, cache à microprismes | 110914-41 | 295 mm       | 100°   | 357 lx             | 1030 lm                  | ~8,5 W    | 220-240V AC Connecteur M12-S |
| UNILED SL AC, cache à microprismes | 110914-42 | 545 mm       | 100°   | 649 lx             | 2060 lm                  | ~17 W     | 220-240V AC Connecteur M12-S |
| UNILED SL AC, cache à microprismes | 110914-43 | 1045 mm      | 100°   | 1224 lx            | 5120 lm                  | ~34 W     | 220-240V AC Connecteur M12-S |
| UNILED SL AC, cache à microprismes | 110914-44 | 1545 mm      | 100°   | 1567 lx            | 6180 lm                  | ~51 W     | 220-240V AC Connecteur M12-S |

| UNILED SL AC, 5 200–5700 K         | N° art.   | Longueur (A) | Focale | E <sub>max</sub> * | Flux lumineux des lampes | Puissance | Raccordement                         |
|------------------------------------|-----------|--------------|--------|--------------------|--------------------------|-----------|--------------------------------------|
| UNILED SL AC, cache à microprismes | 110914-61 | 295 mm       | 100°   | 357 lx             | 1030 lm                  | ~8,5 W    | 220-240V AC Câble de 3 m avec SCHUKO |
| UNILED SL AC, cache à microprismes | 110914-62 | 545 mm       | 100°   | 649 lx             | 2060 lm                  | ~17 W     | 220-240V AC Câble de 3 m avec SCHUKO |
| UNILED SL AC, cache à microprismes | 110914-63 | 1045 mm      | 100°   | 1224 lx            | 5120 lm                  | ~34 W     | 220-240V AC Câble de 3 m avec SCHUKO |
| UNILED SL AC, cache à microprismes | 110914-64 | 1545 mm      | 100°   | 1567 lx            | 6180 lm                  | ~51 W     | 220-240V AC Câble de 3 m avec SCHUKO |

Matériau d'installation voir les accessoires

\* Éclairement maximal, champ de mesure Ø 100 cm x 100 cm pour une distance de 100 cm

| Accessoires                       | N° art.   |
|-----------------------------------|-----------|
| Équerre articulée UNILED, 1 paire | 213200-02 |

