

Kabel audio Red's Music - gniazdo mini Jack stereo 3.5mm / 2x wtyk RCA

Opis:

Przewód Red's Music to wysokiej jakości kabel, idealny dla wymagających użytkowników, którzy cenią sobie doskonałą jakość dźwięku i niezawodność. Wykonany z najlepszych materiałów, zapewnia doskonałą przewodność sygnału bez niepożądanych zakłóceń czy szumów. Profesjonalny kabel instrumentalny-audio o podwójnej konstrukcji wyposażony w centralnie prowadzone żyły w niezależnym ekranie z gęstego opłotu siatkowego. Kabel o niskiej pojemności w elastycznej, matowej powłoce PVC redukującej efekty refleksów świetlnych. Produkt dedykowany do połączeń instrumentalnych oraz mikrofonowo-liniowych w domowych, studyjnych i estradowych instalacjach i systemach audio. Przewody są wykonywane ręcznie w Polsce, a każdy kabel jest testowany co zapewnia 100% sprawności w połączeniu. Każdy przewód posiada zabezpieczenie chroniące go przed wyrwaniem

Specyfikacja:

Typ produktu: Kabel Audio

Wersja: Standard

Symbol: AU28...BX

Kolor: Czarny

Długość: od 0,3m do 20m

Złącze 1: gniazdo mini Jack stereo 3,5mm

Złącze 2-A: wtyk RCA

Złącze 2-B: wtyk RCA

Model złącz: NYS240L REAN, RCA51

Przewód wewnętrzny: 2 x (1x0,18mm²)

Ekranowanie: miedź linka (opłot siatkowy - pokrycie ≥80%)

Izolacja żył: PE - przezroczysty, czerwony

Izolacja powłoki: PVC

Średnica zewnętrzna kabla: 3,3 mm x 6,5 mm

Cechy specjalne: Wtyki lutowane cyną bezołowiową z dodatkiem srebra, Złącza posiadają zabezpieczenie przed wyrwaniem kabla, Do kabli powyżej 3m dodatkowo rzep do spinania

AU28...BX



Zastosowany rodzaj wtyków:

	
NYS240L REAN	2 x RCA51 - Wtyk RCA

Dane techniczne zastosowanego kabla:



Model kabla: INS2-100 - 2x(1x0,18mm²)

Temperatura pracy: -25°C do 65°C (instalacje stałe) / -5°C do 65°C (instalacje ruchome)

Minimalna temperatura układania: -5°C

Pojemność (1kHz): żyła-ekran: ≤115nF/km

Impedancja: 50Ω ±5Ω

Rezystancja żył: 95,1Ω/km DC

Rezystancja ekranu: 38,0Ω/km DC


Rezystancja izolacji: >1,0GΩ/km

Minimalny promień gięcia: 20mm - 5x∅ (∅ - średnica zewnętrzna)

Średnica zewnętrzna kabla: 3,3 mm x 6,5 mm

Masa: około 32kg/km

Schemat połączeń:

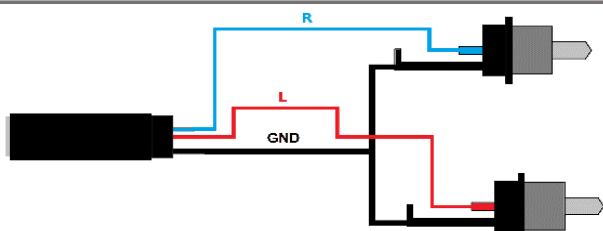

Dostępne modele:

Kod produktu	Długość	Waga*	GTIN-13
AU2803BX	0.3 m	56g	5903867410768
AU2805BX	0.5 m	62g	5903867410775
AU2810BX	1.0 m	78g	5903867410782
AU2815BX	1.5 m	94g	5903867410799
AU2820BX	2.0 m	110g	5903867410805
AU2830BX	3.0 m	142g	5903867410812
AU2840BX	4.0 m	174g	5903867410829
AU2850BX	5.0 m	206g	5903867410836
AU2860BX	6.0 m	245g	5903867410843
AU2870BX	7.0 m	277g	5903867410850
AU2880BX	8.0 m	309g	5903867410867
AU2890BX	9.0 m	341g	5903867410874
AU28100BX	10.0 m	373g	5903867410881
AU28150BX	15.0 m	533g	5903867410898
AU28200BX	20.0 m	693g	5903867410904

* Zawiera wagę przewodu i opakowania.

Wagi są wartościami teoretycznymi i mogą różnić się dla poszczególnych produktów