


DIGITUS Professional Kabel instalacyjny ze skrętką 2-żyłową CAT 5e F-UTP

DK-1521-V-1
EAN 4016032241119

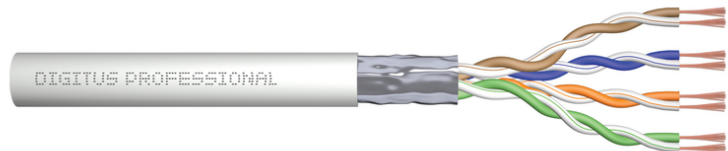

CAT 5e F-UTP installation cable, 100 MHz Eca (PVC), AWG 24/1, 100 m paper box, simplex, color grey

4 x 2 x AWG24 F-UTP CAT5e 100 MHz, kabel danych

Najlepsza wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci.

- Właściwości fizyczne:
- Przewód: AWG 24/1, goły drut miedziany, średnica 0,50 mm nom.
- Izolacja: Polietylen
- Liczba wszystkich izolowanych przewodów: 8, skręcone w 4 parach
- Kod barwny: niebieski-biały, pomarańczowy-biały, zielony-biały, brązowy-biały
- Indywidualne ekranowanie par: brak
- Ekranowanie wspólne: Folia poliesterowa laminowana aluminium, pokrywa 100%, żyła pomocnicza
- Powłoka zewnętrzna: PCW
- Grubość płaszczka zewnętrznego: 0,50 mm nominalnie
- Kolor: Szary (RAL 7035)
- Właściwości mechaniczne:
- Obciążenie rozciągające: 150 N maks.
- Promień gięcia dynamicznego: 8x AD mm min.
- Statyczny promień gięcia: 4x AD mm min.
- Zakres temperatur podczas transportu i składowania: -20 °C do +75 °C
- Zakres temperatury roboczej: -20 °C do +60 °C
- Zakres temperatur przy instalacji: 0°C do +50 °C
- Średnica zewnętrzna pasa: 6,5 mm nominalnie
- Właściwości elektryczne:
- Średnia impedancja: 100±5 omów przy 1-100 MHz
- Pojemność: 40 pF/m nominalnie @ 800 Hz
- Asymetria pojemności (para – uziemienie): 1,5 pF/m maks. @ 1 kHz

- Rezystancja izolacji: 5 gigaomów x km min.
- Rezystancja pętli: 147 omy/km maks. (2% maks. asymetrii rezystancyjnej)
- Napięcie robocze: 72 V DC maks.
- Tłumienność wtrąceniowa: 40 dB
- Opóźnienie fazowe: 535 nS/100 m maks.
- Opóźnienie propagacji sygnału: 20 nS/100 m maks.
- NVP: 69%
- Conductor material: Cu, bare
- Diameter conductor: 0.5 mm
- AWG-size: 24
- Conductor category: Class 1 = solid
- Number of cores: 1
- Stranding element: Pairs
- Core insulation: PE (polyethylene)
- Core identification: Colour
- Screen over stranding element: None
- Screen over stranding: Foil
- Screen over stranding: Foil
- Material outer sheath: PVC
- Colour outer sheath: Grey
- Halogen free (acc. EN 60754-1/2): no
- Flame retardant: No
- Low smoke (acc. EN 61034-2): no
- Outer diameter approx.: 6.1 mm
- Permitted cable outer temperature, in movement: -20 °C ... 75 °C
- Permitted cable outer temperature, fixed: -20 °C ... 60 °C
- Category: 5E
- NVP value: 69 %

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	4	16.00	40.00	30.00	30.00	36,000.00
Packaging Unit Inside	1	4.00	30.00	30.00	10.00	9,000.00
Packaging Unit Single	1	4.00	30.00	30.00	10.00	9,000.00
Net single without Packaging	1	0.00	30.00	30.00	10.00	9,000.00