


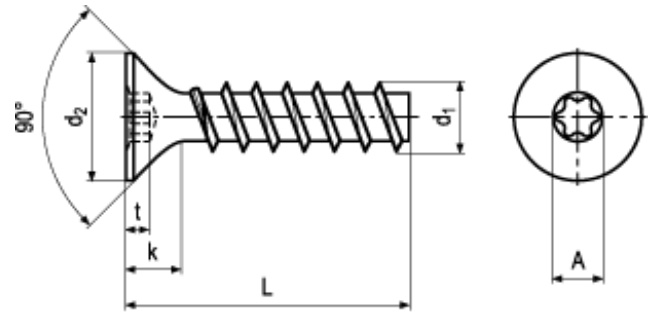

BN 2041

Viti a testa svasata piana

Acciaio cementato

zincato bianco



ISO 4042

Elementi di collegamento bonificati con durezza ≥ 360 HV ed elementi di collegamento cementati e temprati e rivenuti con rivestimento elettrolitico: rischio di infragilimento da idrogeno! Ulteriori informazioni sui rischi residui si trovano nella sezione introduttiva.



[3D Cadenas](#)

Article#	Customer Article#	ø nominale	d ₁	d ₂ max.	k max.		A~	t min.	t max.	L
3757645		2,2	2,2	4,3	1,2	X6	1,75	0,65	0,8	6
3757646										8
3757647										10
3757649										12
3757650										14
3757651										16
3757652		2,5	2,5	4,7	1,5	X8	2,4	0,75	1	6
3757653										8
3757654										10
3757655										12
3757656										14
3757657										16
3757658		3	3	5,5	1,65	X8	2,4	0,8	1	8
3757659										10
3757661										12
3757662										14
3757663										16
3757664										20
3757665										25
3757666		3,5	3,5	7,3	2,35	X15	3,35	1	1,3	8
3757667										10
3757668										12
3757669										14
3757671										16
3757672										20
3757673										25

Article#	Customer Article#	ø nominale	d ₁	d ₂ max.	k max.		A~	t min.	t max.	L
3757674		4	4	8,4	2,7	X20	3,95	1,2	1,5	8
3757675										10
3757676										12
3757677										14
3757678										16
3757679										20
3757681										25