


KARTA KATALOGOWA

Elektrozawór 2/2 NC G1/4 ES FKM DN3 Kv0,21 D13 FLX2F03103V0



Nr katalogowy	FLX2F03103V0
Kategoria	Zawory elektromagnetyczne nierdzewne 2/2 (otwórz/zamknij)
Medium	powietrze, nieagresywne ciecze i gazy, oleje mineralne, benzyna, olej napędowy, olej opałowy
Materiał korpusu	stal nierdzewna AISI 316L
Materiał trzpienia	stal nierdzewna AISI 316L
Materiał iglicy	stal nierdzewna AISI 316L
Materiał sprężyny	stal nierdzewna AISI 316L
Temperatura otoczenia	-10°C ÷ +80°C
Maksymalne ciśnienie wejściowe	40 bar

Dane techniczne

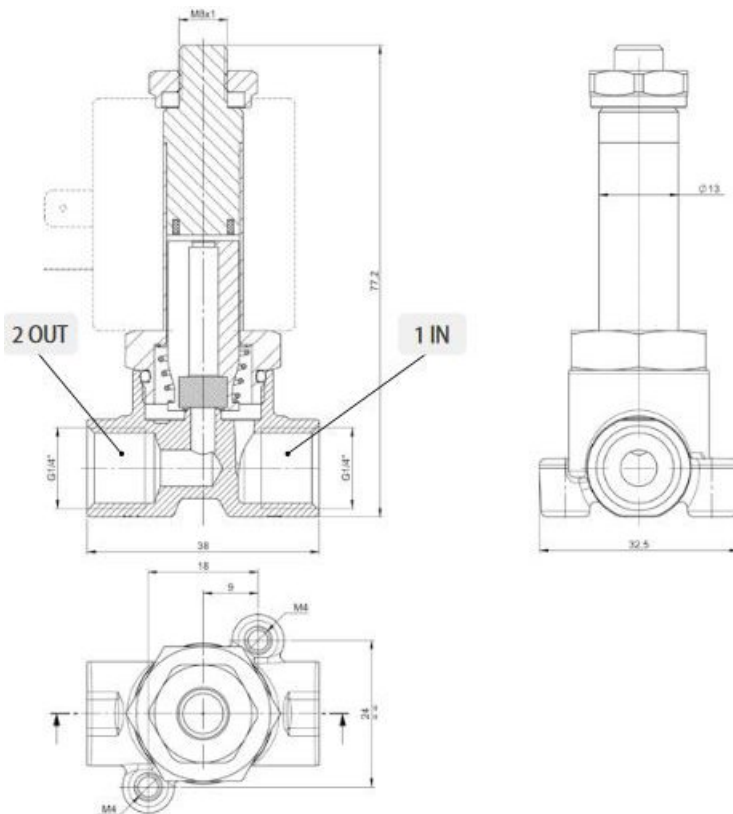

Przyłącze	G1/4
Uszczelnienia	FKM
Temperatura medium	-10°C ÷ +140 °C
Moc cewki	Bez cewki W
DN	3
Kv	3,5 l/min
Lepkość	53
Pmin	0 bar
Pmax	40 bar