



REV./版本	MODIFICATION/变更内容	NAME/人员	DATE/日期
Rev1.10		Yang	2025/11/17

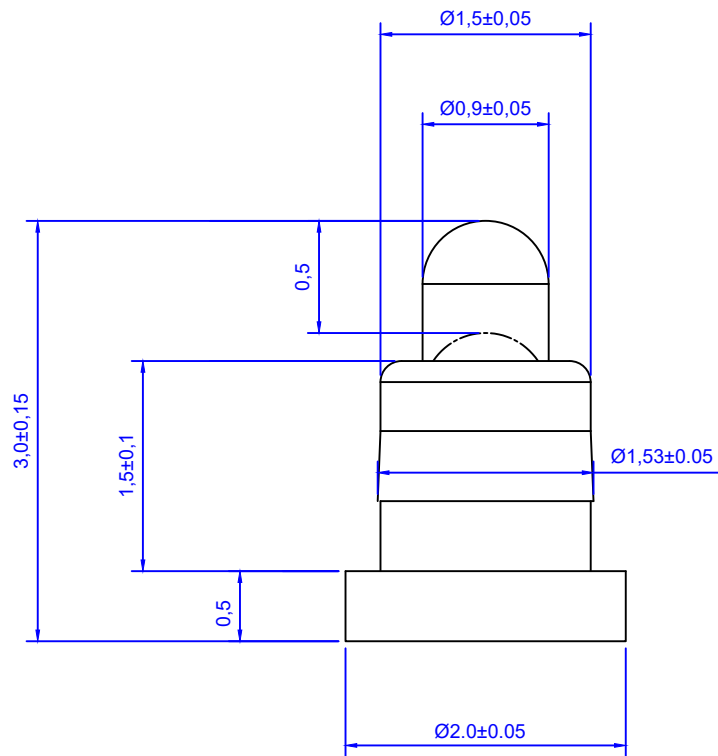

- 1.Electrical / 电气性能
1.1 Current Rate / 电流 : 1A
- 2.Mechanical / 机械性能
2.1 Durability / 耐久性 : 10,000 cycles
2.2 Spring force / 弹力 : 110 gf +/- 30gf
2.3 Working stroke / 行程 : 0.5mm
- 3.Environmental / 环境
3.1 Operating temperature range / 工作温度 : -40 °C ~ 80 °C
- 4.Material / 材料
4.1 Plunger / 针头 : Brass C3604, 3u" gold Plating
4.2 Barrel / 针管 : Brass C3604, 3u" gold Plating
4.3 Spring / 弹簧 : SUS304

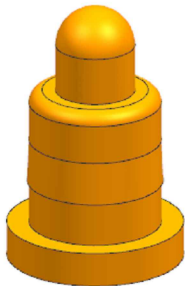

深圳市启华科实业有限公司 Shenzhen QH Industrial Co.,Ltd E-mail / 邮箱: sales@pogopin-connectors.com Tel / 电话: + 86 - 181 2653 8052					
Name		3mm SMT Pogo pin	Spec		Ver. A1
Part No.		101210121	Material		Scale 1:1
Drawing No.			Surface		UOM mm
View		Drawing	Yang	Date	
		Check	Cheung	Date	
		Approve	Cai	FW	003