


Taśma LED K-BTRGB40-1510-24, 4000K, 350 lm/m, 15.1 W/m, IP20

Nr ref K-BTRGB40-1510-24



Wymiary: Szerokość [W]: 12 mm | Wysokość [H]: 1.5 mm | Maksymalna długość zasilania [L]: 5 m | Sekcja cięcia [C]: 125 mm | Odległość pomiędzy LED [D]: 20.8 mm

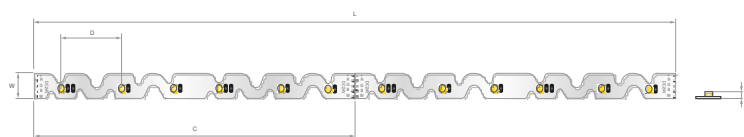

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Stopień ochrony IP	20
Kolor LED	RGB+W
CRI	90
Dotyczy tylko koloru białego	tak
Temperatura barwowa	4000 K RED GREEN BLUE
Strumień świetlny	350 lm/m 130 lm/m 245 lm/m 55 lm/m
Skuteczność świetlna	23 lm/W 26 lm/W 49 lm/W 11 lm/W
LxBy	L80B50
Żywotność	60000 h
Możliwość gięcia	tak
Temperatura pracy	-20°C - 60°C
Napięcie zasilania	24 V DC
Moc	15.1 W/m
Kąt rozsyłu	120°
Elipsa MacAdama	3 SDCM
Ilość LED na 1 m	48
Ilość LED w sekcji cięcia	6 szt.
Zużycie energii	15 kWh/1000h
Nie zawiera rtęci i ołowiu	tak
Ściemnialne	tak
Bez promieniowania UV IR	tak
WymiaryxWxH	12 mm x 1.5 mm

- Certyfikat UL
- CRI 90+
- Możliwość gięcia w płaszczyźnie świecenia