

M00UQU-N/20A/690V

Specyfikacja



ETI Kod	004331204
Opis	M00UQU-N/20A/690V
Waga	190
Poziom	SYSTEM NV/NH
Wskaźnik	Górny wskaźnik zadziałania
Napięcie znamionowe DC (V)	440
Prąd znamionowy (A)	20
Typ	NH
Wielkość	NH00
Grupa produktowa	Zabezpieczenie półprzewodników
Charakterystyka	gR (general purpose semiconductor protection)
Napięcie znamionowe AC (V)	690
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (V)	50
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (V)	25

Strona produktu online

Inna dokumentacja




Katalog danych technicznych
Deklaracja EU




Klasyfikacja międzynarodowa ETIM

Prąd znamionowy	20A
Napięcie znamionowe	690V
Rozmiar	NH00
Charakterystyka	gR (ochrona elementów półprzewodnikowych przed skutkami zwarć i przeciążeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny


Charakterystyki energetyczne (całek Joule'a)

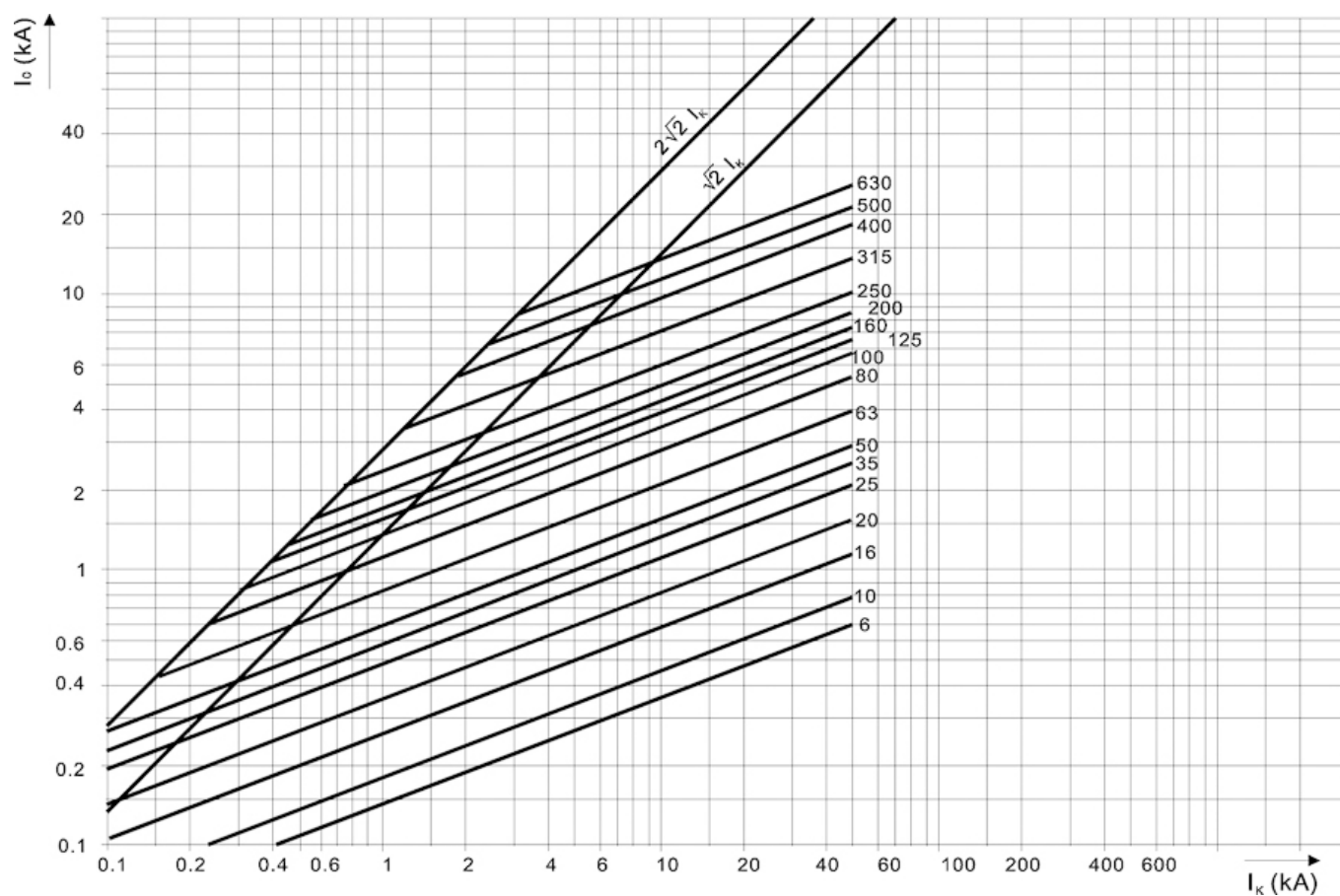

Charakterystyki czasowo-prądowe

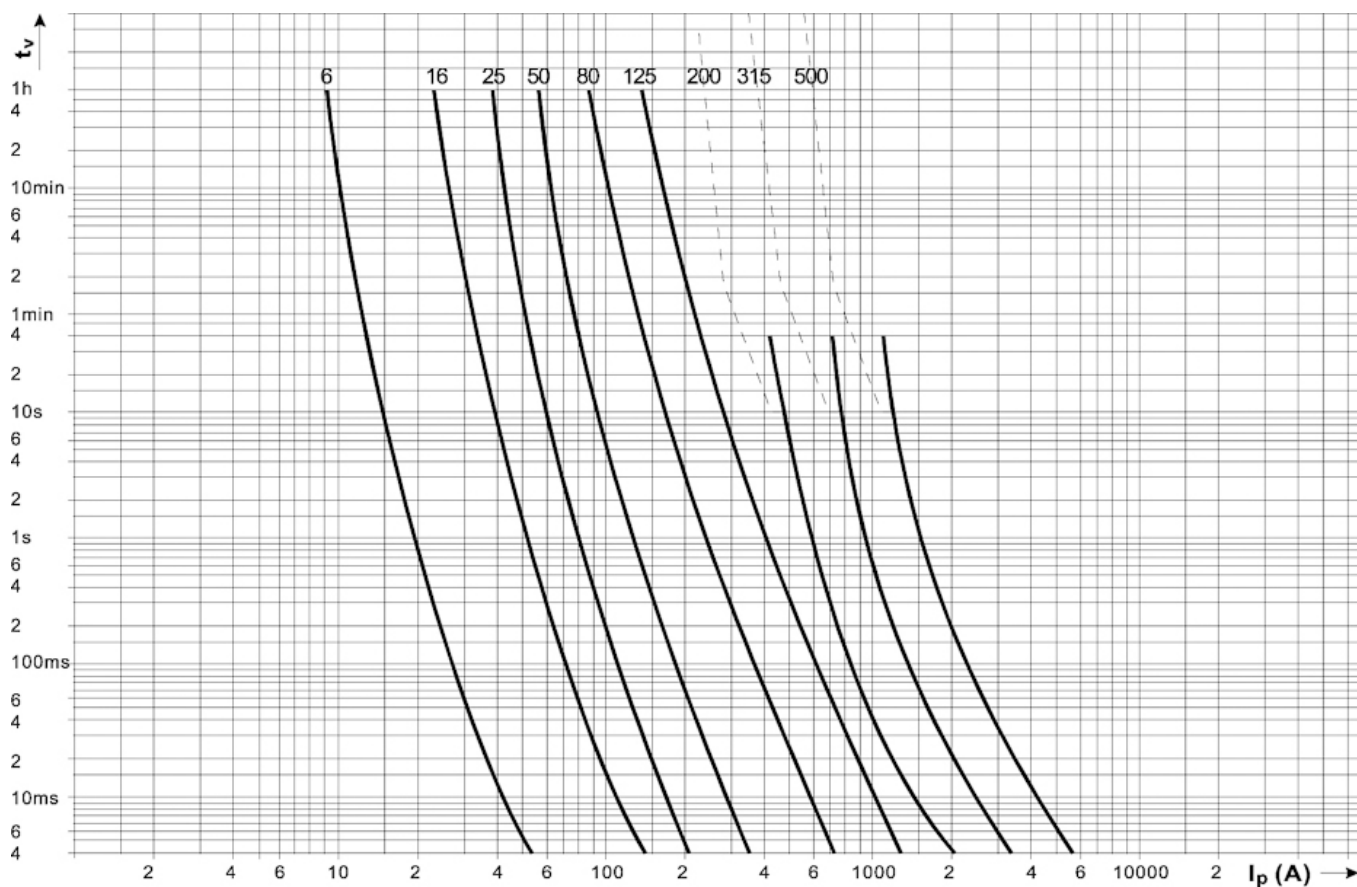

Rysunek wymiarowy

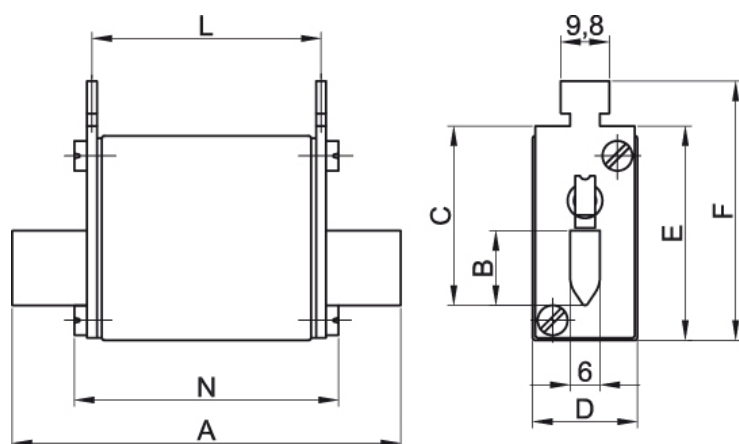

Size	A	B	C	D	E	F	L	N
00C	80	15	35	21	40	50,5	47	54
00	80	15	35	28	40	50,5	47	54
0	125	15	35	28	47	56,5	66	66