

DIGITUS® Uchwyt na dwa monitory, 2x 32", 2x 8 kg

DA-90400

EAN 4016032465348



Uchwyt biurkowy podwójny (zacisk) 2xLCD max. 32"max. 2x 8kg uchylno-obrotowy czarny

Dzięki uchwytowi biurkowemu do monitorów DIGITUS® można wygodnie przymocować dwa monitory o przekątnej od 15" do 32" do biurka za pomocą uchwytu zaciskowego. Funkcja szybkiego zwalniania ułatwia również instalację monitorów. Uchwyt VESA jest po prostu wciskany w odpowiedni uchwyt i mocowany za pomocą śruby. Monitory można łatwo ustawić zgodnie z własnymi wymaganiami, a także obracać, pochylać lub obracać, np. w przypadku monitorów w formacie portretowym. Można również ustawić regulację wysokości do 31,5 cm. Ponadto, kable monitora mogą być starannie poprowadzone przez dostarczone prowadnice kabli. Zrób coś dobrego dla siebie i swojego zdrowia, dostosowując monitor optymalnie do swojego ciała i pozycji siedzącej.

Uchwyt biurkowy oferuje możliwość indywidualnego ustawienia monitorów o przekątnej od 15" do 32". Monitor można odchylać, pochylać, obracać i regulować jego wysokość. Funkcja szybkiego zwalniania ułatwia instalację.

- Odpowiedni dla dwóch monitorów o przekątnej od 15" do 32"
- Maksymalne obciążenie: 8 kg na uchwyt VESA
- Funkcja szybkiego zwalniania: łatwy montaż monitorów w uchwycie
- Obracanie uchwytu VESA / ramienia obrotowego: 270° (3 zawiasy po 90° każdy)

- Nachylenie uchwytu VESA: 90°
- Obracanie uchwytu VESA: 360°
- Obsługiwane wymiary VESA: 75 x 75, 100 x 100
- Maksymalna regulacja wysokości: 31,5 cm
- Dla grubości blatu: 10 - 85 mm
- Materiał: stal
- Wymiary: W 89.3 x D 12.7 x H 49.8 cm
- Waga: 3,4 kg
- Kolor: czarny, matowy
- Testowany i certyfikowany produkt ergonomiczny - certyfikowany przez IGR (Instytut Zdrowia i Ergonomii)

Atrybuty

- Liczba monitorów: 2
- Maksymalna waga monitora: 8 kg
- Montaż VESA: 75x75 mm, 100x100 mm
- Przekątna ekranu: do 32"
- Sposób montażu: Uchwyt zaciskowy


Zawartość opakowania

- Uniwersalny uchwyt na dwa monitory z mocowaniem zaciskowym
- Materiał montażowy
- Instrukcje montażu

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	4	15.04	30.00	47.00	24.00	33,840.00
Opakowanie wewnętrzne	1	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	3.76	14.00	45.60	11.00	7,022.40
Netto bez opakowania	1	3.46	14.00	45.60	11.00	7,022.40

Więcej zdjęć

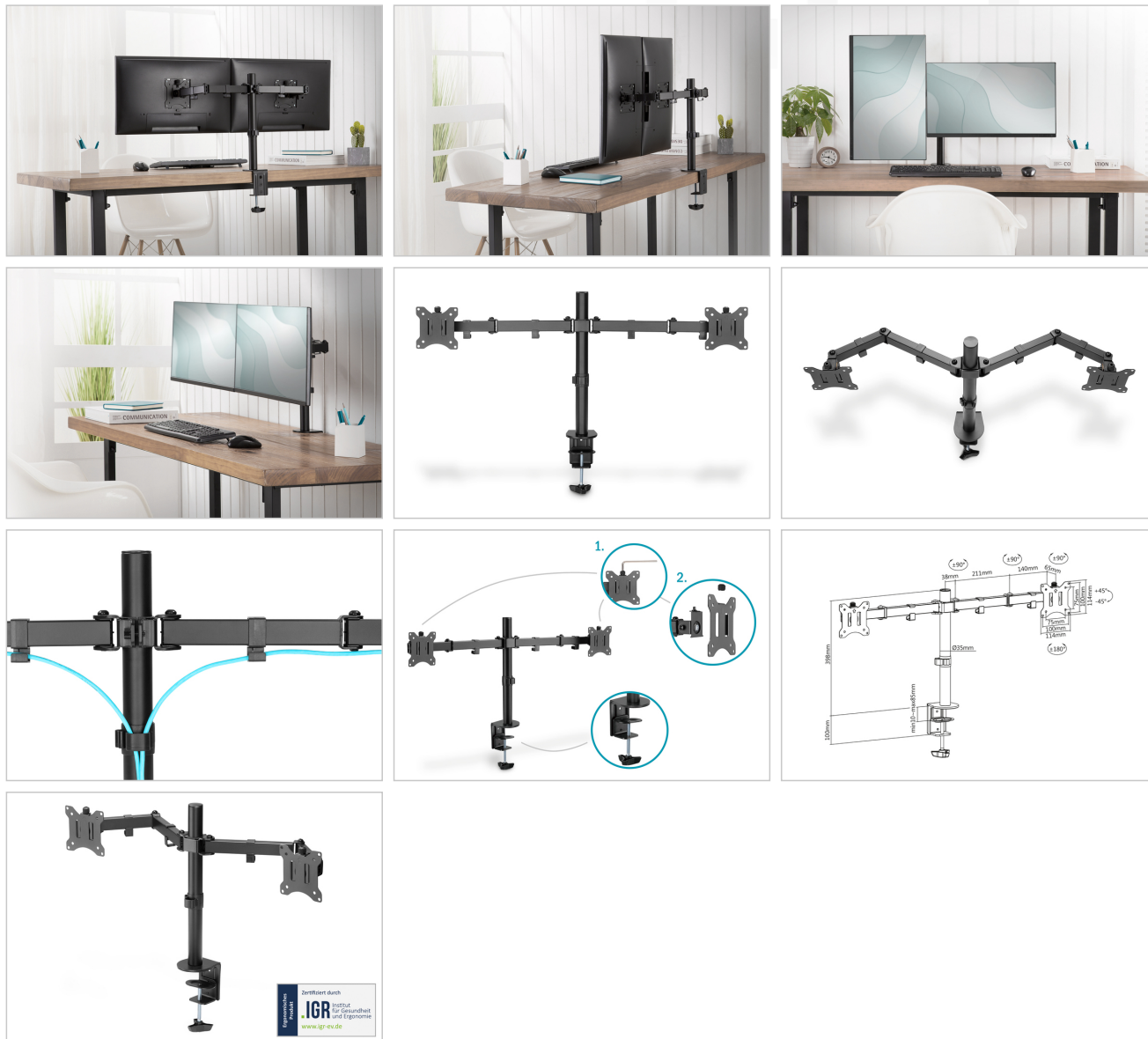

Safety notes

- Przed rozpoczęciem montażu i instalacji należy przeczytać całą instrukcję. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących instrukcji lub ostrzeżeń należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą.
- **PRZESTROGA:** Używanie z produktami przekraczającymi dopuszczalną wagę może spowodować uszkodzenie lub obrażenia ciała.
- Wsporniki należy montować zgodnie z instrukcją montażu. Nieprawidłowy montaż może spowodować uszkodzenie lub obrażenia ciała.
- Należy używać sprzętu ochronnego i odpowiednich narzędzi. Produkt powinien być instalowany wyłącznie przez specjalistów.
- Produkt ten może być instalowany na ścianach drewnianych, betonowych lub kamiennych.
- Powierzchnie nośne powinny być w stanie bezpiecznie wytrzymać cały ciężar urządzeń i wszystkich dodatkowych komponentów.
- Należy używać wyłącznie dostarczonych śrub montażowych i **NIE DOKRĘCAĆ ŚRUB ZBYT DOKŁADNIE.**
- Ten produkt zawiera małe części, które mogą spowodować ryzyko zadławienia w przypadku połknięcia. Części te należy trzymać z dala od dzieci.
- Produktu należy używać wyłącznie w pomieszczeniach. Używanie produktu na zewnątrz może prowadzić do obrażeń i uszkodzeń.
- **WAŻNE:** Przed instalacją należy porównać wszystkie otrzymane komponenty z listą komponentów. Jeśli części są uszkodzone lub ich brakuje, należy poprosić lokalnego sprzedawcę o części zamienne.
- **KONSERWACJA:** Regularnie sprawdzaj wspornik montażowy pod kątem bezpieczeństwa i stabilności (najlepiej co trzy miesiące).

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com