


ASSMANN Kabel łączący transmisji danych, D-Sub9/M - D-Sub9/M

AK-610107-020-E
EAN 4016032301165

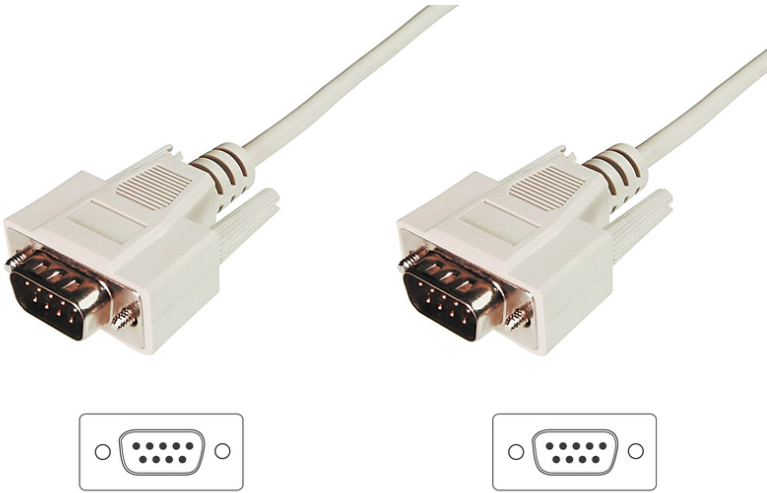

Kabel podłączenia transmisji danych, D-Sub9 M/M, 2,0 m, szeregowy, zalewany, be

Umożliwia pewne i stabilne połączenie

- Złącze 1: DSUB, 9-wtykowe, wtyczka
- Złącze 2: DSUB, 9-wtykowe, wtyczka
- Przyporządkowanie: 1:1
- Osłona: odlany
- Ekranowanie: Pojedyncze ekranowanie

- AWG: 28
- Materiał żył: CU
- Powierzchnia styku: niklowany
- Kolor kabli: beżowy
- Kolor przyłączy: beżowy
- Długość: 2 m
- Opakowanie: Torebka polietylenowa
- Assortment: Serial Cables

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	100	14,30	40,00	35,00	25,00	35.000,00
Innen-VPE	10	1,43	30,00	28,00	9,00	7.560,00
Einzel-VPE	1	0,14	21,00	13,00	4,00	1.092,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,14	21,00	13,00	4,00	1.092,00



Weitere Anwendungsbilder:

