



Qoltec DisplayPort v1.2 męski | DisplayPort v1.2 męski | 5K | 0.5m

Kod produktu: 50370

Zastosowane rozwiązania pozwolą Ci cieszyć się wysoką jakością obrazu i dźwięku:

- maksymalna rozdzielczość 5K (30Hz)
- 8 kanałów audio
- maksymalna częstotliwość odświeżania 240Hz (1080p)
- technologia Multi-Stream
- DisplayPort Content Protection (DPCP)


Upewnij się, że Twoje urządzenia obsługują standard DisplayPort v1.2

Jeden kabel, wiele możliwości



Na pewno zdarzyło Ci się nie raz zaprosić do siebie rodzinę lub znajomych na pokaz zdjęć z wakacji? Miałeś przy tym wrażenie, że Twój "17 monitor nie oddaje w pełni głębi ukrytej w zdjęciach? A może masz ochotę pograć ze znajomymi w najnowszą wersję gry konsolę, ale w lepszej jakości? Jeśli na chociaż jedno z tych pytań odpowiedziałeś twierdząco to znak, że szukasz rozwiązania, jakim są nasze kable w standardzie DisplayPort. Dostępne w różnych wariantach ze względu na wersję i długość przewodu.

Uniwersalne rozwiązanie w wysokiej jakości

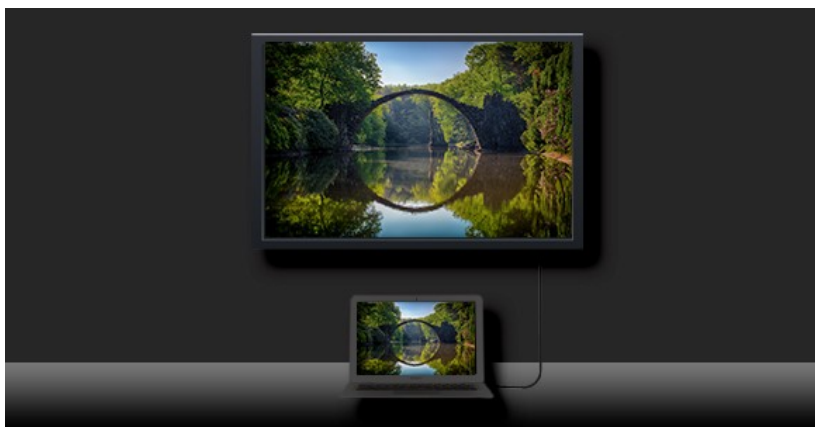

Odkryjesz ponadczasowe nagrania ulubionego zespołu na nowo, a najnowszy film czy też prezentacja przygotowana na ważne spotkanie w pracy zrobią wrażenie na oglądających.

- maksymalna rozdzielczość 5K (30Hz): to głębia obrazu, dzięki której nic nie umknie Twojej uwadze,
- 8 kanałów audio: to krystaliczny dźwięk, który przeniesie Cię w inny wymiar,
- maksymalna częstotliwość odświeżania 240Hz (1080p): to płynny obraz i komfort oglądania,
- powiązania między multimediami: połączysz ze sobą urządzenia takie jak: telewizor, komputer, laptop, projektor, kino domowe, czy sprzęt audio,
- DisplayPort Content Protection (DPCP): to maximum bezpieczeństwa. Otrzymujesz ochronę zawartości danych, która zabezpieczy sygnał przed wykonaniem nieautoryzowanej kopii.

Detale są ważne



Już na samym początku projektowania zadajemy sobie pytanie – czego oczekują od naszych produktów klienci? Dlatego przykładamy szczególną wagę do detali i używamy materiałów najwyższej jakości:

- każdy z naszych kabli jest ekranowany, aby ograniczyć zakłócenia sygnału,
- dwie niklowane wtyczki pozwalają na jeszcze lepsze osiągi,
- różne długości kabla, ponieważ wiemy, że odpowiednia długość kabla również ma dla Ciebie znaczenie.

Zaufanie potwierdzone gwarancją



Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas kabli w standardzie DisplayPort objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

Dane techniczne

Producent	Qoltec
Typ	DisplayPort męski / DisplayPort męski
Standard	DP v1.2
Przeznaczenie	laptop, PC
Długość kabla	0.5 m
Przepustowość	21.6 Gb/s
Rozdzielczość	max. 5K
Częstotliwość odświeżania	max. 240 Hz
Format kolorów	RGB, Y CbCr 4:4:4, Y CbCr 4:2:2, Y CbCr 4:2:0, 1.1 + Y-only (monochrome)
Głębia kolorów	48 bit/px
Przestrzeń kolorów	ITU-R BT.601, ITU-R BT.709, sRGB, scRGB, xvYCC, Adobe RGB (1998), DCI-P3, Simplified color profile, ITU-R BT.2020
Kolor	Czarny
Opakowanie	Polybag
Tryb transmisji	RBR, HBR, HBR2, HBR3
Maksymalna ilość kanałów audio	8
Informacje dodatkowe	Ekranowany
Temperatura pracy	-20 C ~+ 60
Waga brutto	0,039 kg
Waga netto	0,036 kg
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878503707