

Kabel audio Red's Music - 2x wtyk RCA / 2x wtyk RCA

Opis:

Przewód Red's Music to wysokiej jakości kabel, idealny dla wymagających użytkowników, którzy cenią sobie doskonałą jakość dźwięku i niezawodność. Wykonany z najlepszych materiałów, zapewnia doskonałą przewodność sygnału bez niepożądanych zakłóceń czy szumów. Profesjonalny kabel instrumentalny-audio o podwójnej konstrukcji wyposażony w centralnie prowadzone żyły w niezależnym ekranie z gęstego opłotu siatkowego. Kabel o niskiej pojemności w elastycznej, matowej powłoce PVC redukującej efekty refleksów świetlnych. Produkt dedykowany do połączeń instrumentalnych oraz mikrofonowo-liniowych w domowych, studyjnych i estradowych instalacjach i systemach audio. Przewody są wykonywane ręcznie w Polsce, a każdy kabel jest testowany co zapewnia 100% sprawności w połączeniu. Każdy przewód posiada zabezpieczenie chroniące go przed wyrwaniem

Specyfikacja:

Typ produktu: Kabel Audio

Wersja: Standard

Symbol: AU15...BX

Kolor: Czarny

Długość: od 0,3m do 20m

Złącze 1-A: Wtyk RCA

Złącze 1-B: Wtyk RCA

Złącze 2-A: Wtyk RCA

Złącze 2-B: Wtyk RCA

Model złącz: RCA51

Przewód wewnętrzny: 2 x (1x0,23mm²)

Ekranowanie: miedź linka (opłot siatkowy - pokrycie ≥80%)

Izolacja żył: PE - przezroczysty, czerwony

Izolacja powłoki: PVC

Średnica zewnętrzna kabla: 5mm x 10,5 mm

Cechy specjalne: Wtyki lutowane cyną bezołowiową z dodatkiem srebra, Złącza posiadają zabezpieczenie przed wyrwaniem kabla, Do kabli powyżej 3m dodatkowo rzep do spinania

Dane techniczne zastosowanego kabla:

Model kabla: INS2-S100 - 2x(1x0,23mm²)

Temperatura pracy: -25°C do 65°C (instalacje stałe) / -5°C do 65°C (instalacje ruchome)

Minimalna temperatura układania: -5°C

Pojemność (1kHz): żyła-ekran: ≤115nF/km

Impedancja: 50Ω ±5Ω

Rezystancja żył: 71,6Ω/km DC

Rezystancja ekranu: 38,0Ω/km DC


Rezystancja izolacji: >1,0GΩ/km

Minimalny promień gięcia: 30mm - 5xØ (Ø - średnica zewnętrzna)


Średnica zewnętrzna kabla: 5,0 mm x 10,5 mm

Masa: około 71kg/km

Schemat połączeń:

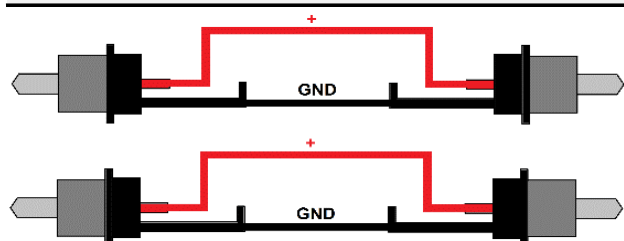

AU15...BX

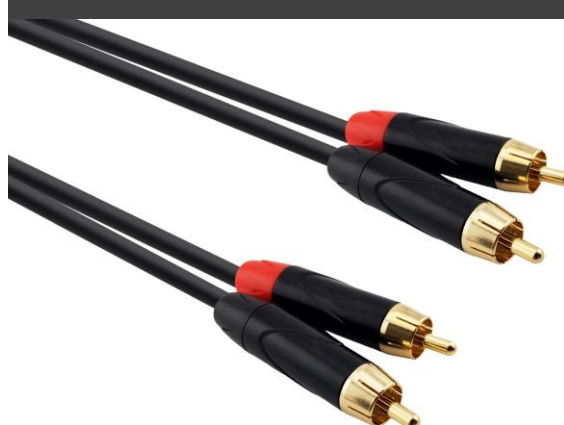

Zastosowany rodzaj wtyków:



Dostępne modele:

Kod produktu	Długość	Waga*	GTIN-13
AU1503BX	0.3 m	81g	5903867408963
AU1505BX	0.5 m	95g	5903867408970
AU1510BX	1.0 m	128g	5903867408987
AU1515BX	1.5 m	162g	5903867408994
AU1520BX	2.0 m	195g	5903867409007
AU1530BX	3.0 m	269g	5903867409014
AU1540BX	4.0 m	336g	5903867409021
AU1550BX	5.0 m	403g	5903867409038
AU1560BX	6.0 m	470g	5903867409045
AU1570BX	7.0 m	537g	5903867409052
AU1580BX	8.0 m	604g	5903867409069
AU1590BX	9.0 m	686g	5903867409076
AU15100BX	10.0 m	753g	5903867409083
AU15150BX	15.0 m	1088g	5903867409090
AU15200BX	20.0 m	1423g	5903867409106

* Zawiera wagę przewodu i opakowania.

Wagi są wartościami teoretycznymi i mogą różnić się dla poszczególnych produktów