



ZE XT SP. Z O. O.

05-070 Sulejów ul. Asfaltowa 22

022 783 39 52 022 783 34 79 e-mail: waw@zext.com.pl
www.zext.com.pl


ZeXt

Termék megnevezés <i>Product type</i>	Alkonyat érzékelő <i>Twilight sensor</i>
Típus / modell <i>Type / model</i>	A02-CZ20C
EAN	5903874875727

Termék fotó:
Product photo:



Méretetek (mm):
Dimensions (mm):

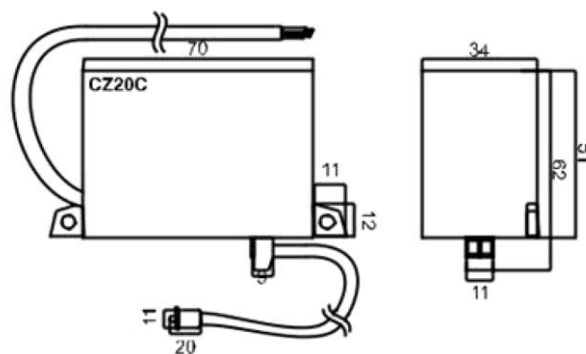

70x51(62)x34

Műszaki adatok: <i>Technical data:</i>	
Névleges feszültség <i>Rated voltage (V)</i>	230V
Névleges frekvencia <i>Rated frequency</i>	50Hz
Terhelés [W] <i>Load (W)</i>	Max 2000W
Érzékenység: <i>Sensitivity:</i>	<10lx
Energiafogyasztás <i>Power consumption</i>	0,5W
Halogénlámpa max. teljesítmény: <i>Max. power halogen lamp:</i>	8A/2000W
Fénycső max. teljesítmény <i>Max power linear tube:</i>	2A/500W
Bekötő kábel <i>Supply cord</i>	Típus: H05VV-F, Keresztmetszet: 3x0,75mm ² , Hossz: 40cm, Anyag: réz <i>Type: H05VV-F, Diameter: 3x0,75mm², Length: 40cm, Material: copper</i>
Érzékelő kábel <i>Sensor cord</i>	Típus: H03VV-H2-F, Keresztmetszet: 2x0,75mm ² , Hossz: 35cm, Anyag: réz <i>Type: H03VV-H2-F, Diameter: 2x0,75mm², Length: 35cm, Material: copper</i>
Védelmi osztály elektromos áramütés elleni <i>Class of protection against electric shock</i>	II
Készülék ház anyaga <i>Housing material</i>	Műanyag <i>Plastic</i>
Üzem mód: <i>Working type:</i>	Folyamatos (C) <i>Continuous (C)</i>
IP védelem <i>Protection rating</i>	IP20
Üzemi hőmérséklet <i>Working temperature</i>	-20°C +40°C
Szerelési kivitel <i>Montage</i>	Falon kívüli <i>Surface</i>



KRS: OOD018355Q