


Taśma LED K-HD-0430-24 4.3 W/m, IP20

Nr ref K-HD-0430-24



Wymiary: Szerokość [W]: 10 mm | Wysokość [H]: 1.2 mm | Maksymalna długość zasilania [L]: 9 m | Sekcja cięcia [C]: 33.3 mm | Odległość pomiędzy LED [D]: 4.81 mm

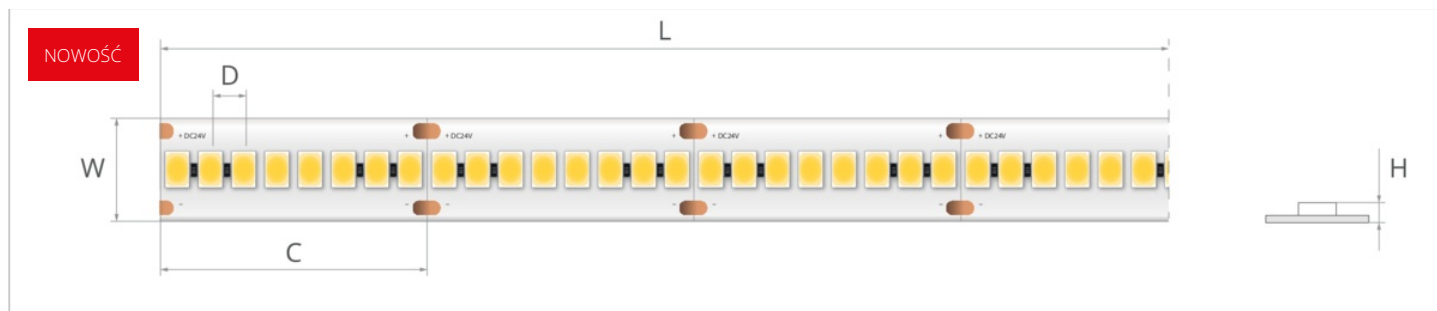

- Wysoka skuteczność świetlna
- Duża gęstość rozmieszczenia diod
- Klasa energetyczna: D

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Stopień ochrony IP	20
CRI	90
LxBy	L80B50
Żywotność	75000 h
Napięcie zasilania	24 V DC
Moc	4.3 W/m
Elipsa MacAdama	3 SDCM
Ilość LED na 1 m	240
Ilość LED w sekcji cięcia	7 szt.
Gwarancja [mies]	60

Temperatura barwowa	Strumień świetlny	Skuteczność świetlna	Ref
2700 K	700 lm/m	163 lm/W	K-HD27-0430-24
3000 K	710 lm/m	165 lm/W	K-HD30-0430-24
4000 K	730 lm/m	170 lm/W	K-HD40-0430-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO

Nazwa	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED K-HD-0430-24 4.3 W/m, IP20 NOWOŚĆ	20	4.3 W/m	K-HD27-0430-24 K-HD30-0430-24 K-HD35-0430-24 K-HD40-0430-24 K-HD50-0430-24