




Proste i obrotowe dławiki do osłony o stopniu ochrony IP54.

Kolor	Szary RAL 7035	Ochrona IP	IP54
ISO podziałka	M 32x1,5	Ośłona Ø (mm)	28
lampy	Obrotowy	Electrocod	210

DIMENSIONAL

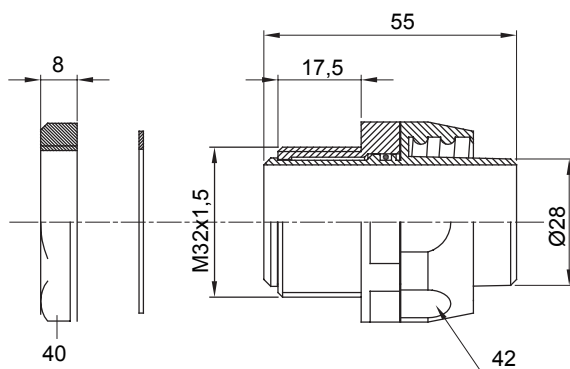

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP54

STANDARDS/APPROVALS

