


ASSMANN Kabel łączący transmisji danych, D-Sub9/M - D-Sub9/M

AK-610107-030-E
EAN 4016032301172

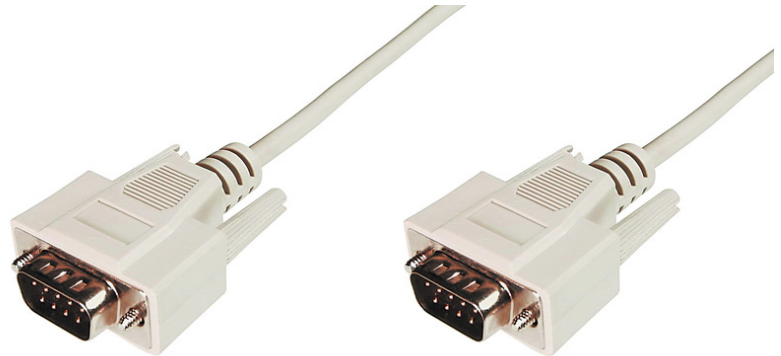

Kabel podłączenia transmisji danych, D-Sub9 M/M, 3,0m, szeregowy, zalewany, be

Umożliwia pewne i stabilne połączenie

- Złącze 1: DSUB, 9-wtykowe, wtyczka
- Złącze 2: DSUB, 9-wtykowe, wtyczka
- Osłona: odlany
- Ekranowanie: Pojedyncze ekranowanie

- AWG: 28
- Materiał żył: CU
- Powierzchnia styku: nikielowany
- Kolor kabli: beżowy
- Kolor przyłączy: beżowy
- Długość: 3 m
- Opakowanie: Torebka polietylenowa
- Assortment: Serial Cables

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	100	15,00	46,00	31,00	37,00	52.762,00
Innen-VPE	10	1,50	36,00	36,00	10,00	12.960,00
Einzel-VPE	1	0,15	27,00	14,00	3,00	1.134,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,15	27,00	14,00	3,00	1.134,00

RS

232

Weitere Anwendungsbilder:

