


ASSMANN Kabel adaptera z uchwytem do gniazda szeregowego, D-Sub9/M - IDC 2x5 nóżek/F

AK-610300-003-E
EAN 4016032301509

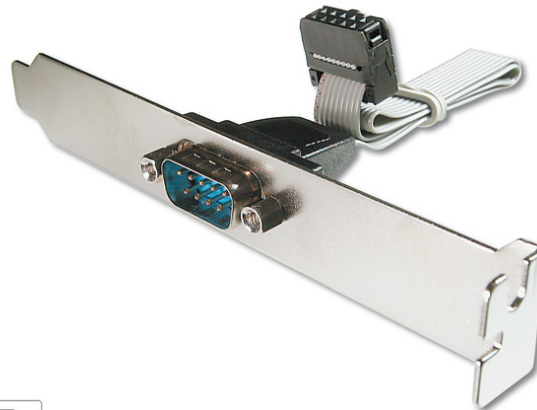

Kabel szeregowy dla gniazda z uchwytem, D-Sub9 - IDC 2x5 nóżek M/F, 0,25 m, seryjny, DTK, be

Produkt ten służy do montażu w płytach głównych serii S1836 i S2054.

Umożliwia pewne i stabilne połączenie

- Przyporządkowanie: 1-1; 6-2; 2-3; 7-4; 3-5; 8-6; 4-7; 9-8; 5-9
- Złącze 1: DSUB, 9-wtykowe, wtyczka
- Złącze 2: Złącze gniazdo, 10-pin
- Osłona: odlany

- AWG: 26
- Materiał żył: CU
- Powierzchnia styku: niklowany
- Kolor kabli: beżowy
- Kolor przyłączy: beżowy
- Długość: 0,25 m
- Opakowanie: Torebka polietylenowa
- Assortment: Serial and Parallel Adapters

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	200	11,00	39,00	36,00	22,00	30.888,00
Innen-VPE	10	0,55	25,00	30,00	4,00	3.000,00
Einzel-VPE	1	0,06	14,00	10,00	2,50	350,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,03	12,20	9,50	2,00	231,80

RS

232

Weitere Anwendungsbilder:

