



EAN:	4013288233202	Wymiar:	130x45x32 mm
Numer części:	05005562001	Waga:	204 g
Numer artykułu:	8790 B Impaktor Deep	Kraj pochodzenia:	TW
		Numer taryfy celnej:	82042000

- Wytrzymałe klucze nasadowe Impaktor do ekstremalnie ciężkich zastosowań; do użytku z elektrycznymi lub pneumatycznymi wkrętarkami udarowymi z uchwytem 3/8"
- Długi klucz nasadowy do głęboko osadzonych połączeń śrubowych, odpowiedni również do montażu wystających prętów gwintowanych w wąskich przestrzeniach montażowych
- Profil sześciokątny do precyzyjnego i bezpiecznego dokręcania w przypadku przenoszeniu dużych sił
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera "Take it easy": system oznaczenia kolorystycznego narzędzi według rozmiaru
- Otwór poprzeczny i rowek pierścieniowy umożliwiają mocowanie trzpienia ustalającego i pierścienia zabezpieczającego w narzędziach obsługiwanych maszynowo

Długi klucz nasadowy Impaktor do stosowania z elektrycznymi lub pneumatycznymi wkrętarkami udarowymi z uchwytem 3/8". Do stosowania nawet w przypadku głęboko osadzonych połączeń śrubowych i wystających prętów gwintowanych. Technologia Impaktor umożliwia uzyskanie ponadprzeciętnej żywotności narzędzi nawet w wymagających warunkach pracy. System oznaczenia kolorystycznego kluczy według rozmiaru "Take it easy" ułatwiający i przyspieszający odnajdywanie właściwego narzędzia. Z profilem sześciokątnym i rowkiem z otworem. Profil sześciokątny pozwala na przenoszenie dużych sił i w mniejszym stopniu obciąża krawędzie nakrętki lub łba śruby niż profil dwunastokątny. Do nakrętek i śrub z łbem sześciokątnym.

Link

https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_ratchets_accessories_zyklop_accessories_3_8_sockets_3_8_8790_b_impaktor_deep.html

Wera - 8790 B Impaktor Deep
05005562001 - 4013288233202

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Klucze nasadowe, 3/8"

Do stosowania z elektrycznymi lub pneumatycznymi wkrętarkami udarowymi



Niezwykle wytrzymała, kuta konstrukcja zapewnia ponadprzeciętną żywotność kluczy nasadowych Impaktor, nawet w ekstremalnych warunkach.

Wersja długa




Dzięki długiej konstrukcji klucza nasadowego możliwe jest przykręcanie śrub także w wąskich przestrzeniach. Często możliwa jest również praca z wystającymi prętami gwintowanymi.

Otwór poprzeczny i rowek pierścieniowy



Otwór i rowek pierścieniowy umożliwiają mocowanie narzędzi na elektronarzędziu za pomocą trzpienia zabezpieczającego lub pierścienia O-ring.

Przenoszenie siły bez uszkodzenia profilu

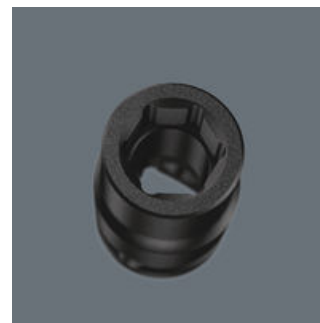

Profil sześciokątny pozwala na przenoszenie dużych sił i w mniejszym stopniu obciąża krawędzie nakrętki lub łba śruby niż profil dwunastokątny. Dzięki niewielkiemu kątowi powrotu zapadki, grzechotki z drobnymi zębami sprawiają, że użycie dwunastokątnego profilu jest zbędne, nawet w ograniczonych przestrzeniach.

System wyszukiwania narzędzi Take it easy



System wyszukiwania narzędzi Take it easy z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia. System identyfikacji rozmiaru narzędzi do śrub z gniazdem sześciokątnym (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop), śrub i nakrętek sześciokątnych (klucz płaski Joker, klucze nasadowe Zyklop z funkcją przytrzymywania) i śrub z profilem TORX® (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop).

Link

https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_ratchets_accessories_zyklop_accessories_3_8_sockets_3_8_8790_b_impaktor_deep.html

Wera - 8790 B Impaktor Deep
05005562001 - 4013288233202

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

						
		mm	inch	mm	mm	mm
05005550001	leuchtpink_232C	19,0	-	8,0	14,1	63,0
05005551001	leuchtgelb_yellowC	19,0	-	10,0	16,6	63,0
05005552001	cyan_2985C	20,0	-	11,0	17,8	63,0
05005553001	schwarz_blackC	20,0	-	12,0	18,2	63,0
05005554001	tuerkis_339C	22,0	-	13,0	20,0	63,0
05005555001	pink_241C	22,0	-	14,0	21,0	63,0
05005556001	weiss	22,0	-	15,0	22,0	63,0
05005557001	violett_2735C	22,0	-	16,0	25,0	63,0
05005558001	rot_200C	23,0	-	17,0	26,0	63,0
05005559001	leuchtgruen_375C	23,0	-	18,0	28,0	63,0
05005560001	blau_307C	25,0	-	19,0	27,0	63,0
05005561001	gruen_363C	27,0	-	21,0	30,0	63,0
05005562001	leuchtgelb_yellow C	28,0	-	22,0	32,0	63,0
05005563001	cyan_2985C	30,0	-	24,0	34,0	63,0
05005564001	leuchtgelb_yellowC	19,0	1/4"	-	11,0	63,0
05005565001	blau_307C	19,0	5/16"	-	14,1	63,0
05005566001	rot_200C	19,0	3/8"	-	16,6	63,0
05005567001	violett_2735C	19,0	7/16"	-	17,8	63,0
05005568001	tuerkis_339C	22,0	1/2"	-	20,0	63,0
05005569001	pink_241C	22,0	9/16"	-	21,0	63,0
05005570001	schwarz_blackC	22,0	5/8"	-	24,0	63,0
05005571001	cyan_2985C	23,0	11/16"	-	25,0	63,0
05005572001	gelb_123C	25,0	3/4"	-	28,0	63,0
05005573001	blau_307C	27,0	13/16"	-	30,0	63,0
05005574001	leuchtgruen_375C	28,0	7/8"	-	32,0	63,0
05005575001	rot_200C	30,0	15/16"	-	34,0	63,0
05005576001	tuerkis_339C	32,0	1"	-	36,0	63,0

Link

https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_ratchets_accessories_zyklop_accessories_3_8_sockets_3_8_8790_b_impaktor_deep.html

Wera - 8790 B Impaktor Deep
05005562001 - 4013288233202

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de