


ednet ednet Obudowa do zewnętrznych dysków twardych SSD/HDD 2,5", USB 3.0 – SATA III

85205

EAN 4054007852052

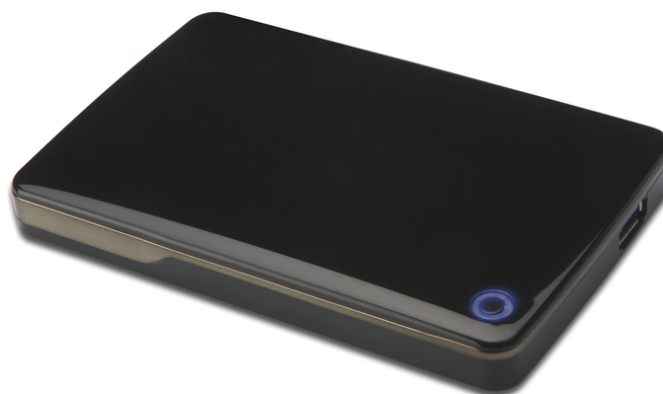

Obudowa do zewnętrznych dysków twardych 2,5, USB 3.0 SATA do dysków SATA HDD 2,5, bez zasilacza sieciowego Projekt ednet, Chipset: JMS567

Obudowa do zewnętrznych dysków twardych SSD/HDD zapewnia elastyczność stosowania i możliwość korzystania z dysków SSD/HDD w nowoczesnej i eleganckiej obudowie. Kompaktowy design zapewnia szybką instalację dysku twardego SATA/SDD 2,5 bez konieczności stosowania śrubek i narzędzi. Wystarczy po prostu otworzyć obudowę i wsunąć do środka dysk. Gotowe. Małe wymiary to tylko jedna z przykładowych korzyści zapewnianych przez nasz produkt. Obudowa umożliwia także wygodny przesył danych poprzez standardowy przewód USB 3.0 podłączony do komputera PC, notebooka, smartphona i tabletu z OTG, Smart-TV itp., np. w domu, w biurze lub u znajomych.

**Nowy chipset o ultra wysokiej wydajności i prędkości,
zaprojektowany specjalnie z myślą o dyskach SSD!**

- Odpowiednia do dysków 2,5" SATA HDD/SSD, bez zasilacza sieciowego
- Odczytywanie: do 432,7 MB/s
- Zapisywanie: do 423,2 MB/s
- Chipset: JMS567
- Pojemność: do 3 TB
- Wskaźniki LED: Zasilanie (czerwony), dostęp (niebieski)
- Obsługa funkcji „hot plugging” oraz „Plug&Play”
- Wymiary: 3,9 x 13,2 x 18,2 cm
- Kolor: czarny
- Obsługuje systemy Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, Linux, MAC OS 10.6 i wersje wyższe oraz Android od wersji 3.1

Lieferumfang

- ednet Obudowa do zewnętrznych dysków twardych SSD/HDD 2,5", USB 3.0 – SATA III
- Kabel przyłączeniowy USB 3.0
- QIG (krótka instrukcja instalacji)
- Produkt obsługuje CD-ROM

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	50	10,80	68,50	43,00	21,00	61.855,50
Innen-VPE	1	0,22	18,20	13,20	3,90	936,94
Einzel-VPE	1	0,22	18,20	13,20	3,90	936,94
Netto einzeln ohne VP	1	0,08	13,65	8,45	1,50	173,01

USB 3.0



Weitere Anwendungsbilder:

