

### Verschraubungen mit drehendem Flansch

- HGL-SFL gerade Verschraubung, IP68

Gerade, drehende Flanschverschraubung inkl. Schlauchdichtung und Dichtungsscheibe.

Erfüllt IP66, IP67, IP68 und IP69k.


#### Hauptmerkmale

- Einteilige Schnellverschraubung
- Hohe Zugfestigkeit
- Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
- Halogen-, schwefel- und phosphorfrei



HelaGuard HGL-SFL gerade, drehende Flanschverschraubung mit Schlauchdichtung.

<b>MATERIAL</b>	Polyamid 6.6 (PA66), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
<b>Betriebstemperatur</b>	-50 °C bis +135 °C
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL94 V2
<b>Zulassungen/Normen</b>	UL-Recognized

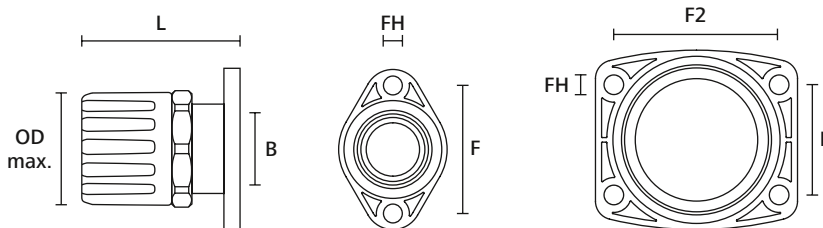

HelaGuard Verschraubung, gerade drehender Flansch

TYP	Nennmaß Ø	Min. Bohrgröße (B)	Außen Ø max. (OD max.)	Länge (L)	Ø Befestigungsloch (FH)	Lochabstand (F)	Lochabstand (F2)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
HGL16-SFL	16	14,5	29	41	5,2	36	-	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21800
HGL21-SFL	21	14,5	34	44	5,2	36	-	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21801
HGL28-SFL	28	19,5	44	49	6,2	53	-	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21802
HGL34-SFL	34	26,5	51	55	6,2	36	54	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21803
HGL42-SFL	42	42,0	63	63	6,2	36	54	2 Stk.	Schwarz (BK)	166-21804

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Auf Anfrage auch in Grau erhältlich. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.



Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen könnten.