



Qoltec Opaski zaciskowe wielorazowe/trytytki | 7.2 * 400mm | Nylon UV | Białe

Kod produktu: 52236


Wysokiej jakości wielorazowe opaski zaciskowe marki Qoltec dzięki swej funkcjonalności znajdują zastosowanie praktycznie wszędzie. Bardzo łatwy montaż i wysoka wytrzymałość mechaniczna gwarantują satysfakcję użytkownika.

Szerokość: 7.2 mm

Długość: 400 mm

Ilość : 100

Do czego służy opaska zaciskowa ?

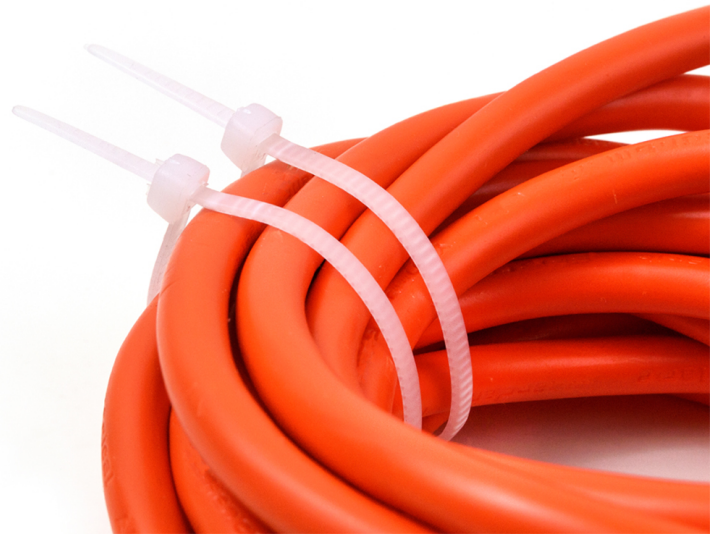

Opaski zaciskowe marki Qoltec, potocznie zwane trytytkami zostały wykonane z elastycznego i trwałego nylonu. Przeznaczone są do łączenia ze sobą różnego rodzaju elementów np. organizacja kabli. Dzięki swej uniwersalności są używane praktycznie wszędzie. Można je spotkać między innymi w gospodarstwie domowym, telekomunikacji, warsztatach samochodowych, ogrodnictwie, instalacjach elektrycznych, magazynach i nie tylko.

Jak poprawnie używać opasek zaciskowych?



Stosowanie opasek zaciskowych jest bardzo szybkie i proste. Wystarczy dopasować opaskę do łączonych przedmiotów, a następnie przełożyć jej koniec przez otwór i zacisnąć. Opaska jest bardzo giętka i elastyczna co pozwala na łatwą regulację zacisku. Dodatkowo równomiernie rozmieszczone ząbki na końcówce ułatwią dokładne dopasowanie łączonych elementów.

Postaw na jakość

Opaski zaciskowe marki Qoltec to produkt najwyższej jakości, wielorazowy, odporny na zrywanie. Opaski zachowują właściwości w zakresie temperatur od -35 C do $+85\text{ C}$. Cechują się odpornością na promieniowanie UV oraz działanie środków chemicznych.

Zaufanie potwierdzone gwarancją

Zależy ci na jakości kupowanego produktu, dlatego nasze projekty i rozwiązania nastawione są na spełnienie Twoich oczekiwań. Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

Dane techniczne

Producent	Qoltec
Długość	400 mm
Średnica	7.2 mm
Wymiary	7.2 * 400mm
Materiał	Nylon 66
Klasa odporności	UL 94 kl. V2
Temperatura użytkowania	-35°C do 85°C
Ilość w opakowaniu	100 szt.
Zawartość opakowania	Opaska zaciskowa wielorazowa 100 sztuk
Głębokość / Długość opakowania	495 mm
Szerokość opakowania	155 mm
Wysokość opakowania	15 mm
Kolor	Biały
Waga netto	0,360 kg
Waga brutto	0,374 kg
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878522364