




DIN 7971 F

~ISO 1481

450 HV

Norme abrogée

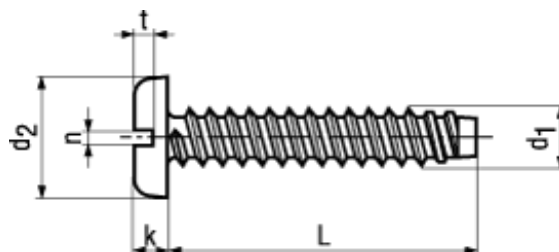

BN 992

Vis à tête cylindrique

à fente et à bout plat forme F

Acier cémenté trempé 450 HV

zingué-bleu

- ~UNI 6951 B
- ~ČSN 021232



ISO 4042

Éléments d'assemblage trempés et revenus ≥ 360 HV ainsi que les éléments d'assemblage cémentés, trempés et revenus avec revêtements galvaniques: risque de fragilisation par l'hydrogène! D'autres indications sur les risques résiduels se trouvent dans l'introduction.

[3D Cadenas](#)

Article#	d ₁	d ₂ max.	k max.	n	t min.	L
1374435	ST 2,2	4,2	1,35	0,6	0,55	4,5
1374443						6,5
1374478						9,5
1374486						13
1669648						16
1374494	ST 2,9	5,6	1,75	0,8	0,75	4,5
1374508						6,5
1374516						9,5
1374524						13
1374532						16
1374540						19
1374583	ST 3,5	6,9	2,1	1	0,95	6,5
1374591						9,5
1374605						13
1374613						16
1374621						19
1374664						32
1374680	(ST 3,9)	7,5	2,25	1	1,05	6,5
1374702						9,5
1374710						13
1374729						16
1374796	ST 4,2	8,2	2,45	1,2	1,15	6,5
1374826						9,5
1374834						13
1374842						16
1374850						19

Article#	d ₁	d ₂ max.	k max.	n	t min.	L
1374907	ST 4,8	9,5	2,8	1,2	1,35	6,5
1374915						9,5
1374923						13