

Kabel audio Red's Music - XLR F / 2 x XLR M

Opis:

Przewód Red's Music to wysokiej jakości kabel, idealny dla wymagających użytkowników, którzy cenią sobie doskonałą jakość dźwięku i niezawodność. Wykonany z najlepszych materiałów, zapewnia doskonałą przewodność sygnału bez niepożądanych zakłóceń czy szumów. Profesjonalny kabel instrumentalny-audio o podwójnej konstrukcji wyposażony w centralnie prowadzone żyły w niezależnym ekranie z gęstego opłotu siatkowego. Kabel o niskiej pojemności w elastycznej, matowej powłoce PVC redukującej efekty refleksów świetlnych. Produkt dedykowany do połączeń instrumentalnych oraz mikrofonowo-liniowych w domowych, studyjnych i estradowych instalacjach i systemach audio. Przewody są wykonywane ręcznie w Polsce, a każdy kabel jest testowany co zapewnia 100% sprawności w połączeniu. Każdy przewód posiada zabezpieczenie chroniące go przed wyrwaniem

Specyfikacja:

Typ produktu: Kabel Audio

Wersja: Standard

Symbol: AU31...BX

Kolor: Czarny

Długość: od 0,3m do 15m

Złącze 1: XLR F

Złącze 2-A: XLR M

Złącze 2-B: XLR M

Model złącz: X53, X54

Przewód wewnętrzny: 2 x (1x0,23mm²)

Ekranowanie: miedź linka (opłot siatkowy - pokrycie ≥80%)

Izolacja żył: PE - przezroczysty, czerwony

Izolacja powłoki: PVC

Średnica zewnętrzna kabla: 5mm x 10,5 mm

Cechy specjalne: Wtyki lutowane cyną bezołowiową z dodatkiem srebra, Złącza posiadają zabezpieczenie przed wyrwaniem kabla, Do kabli powyżej 3m dodatkowo rzep do spinania

Dane techniczne zastosowanego kabla:



Model kabla: INS2-S100 - 2x(1x0,23mm²)

Temperatura pracy: -25°C do 65°C (instalacje stałe) / -5°C do 65°C (instalacje ruchome)

Minimalna temperatura układania: -5°C

Pojemność (1kHz): żyła-ekran: ≤115nF/km

Impedancja: 50Ω ±5Ω

Rezystancja żył: 71,6Ω/km DC

Rezystancja ekranu: 38,0Ω/km DC


Rezystancja izolacji: >1,0GΩ/km

Minimalny promień gięcia: 30mm - 5xØ (Ø - średnica zewnętrzna)


Średnica zewnętrzna kabla: 5,0 mm x 10,5 mm

Masa: około 71kg/km

Schemat połączeń:

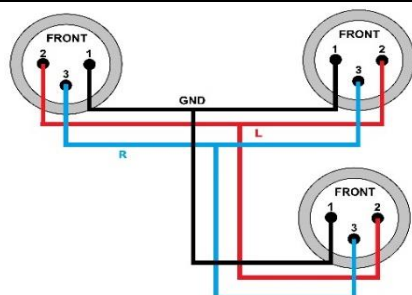

AU31...BX

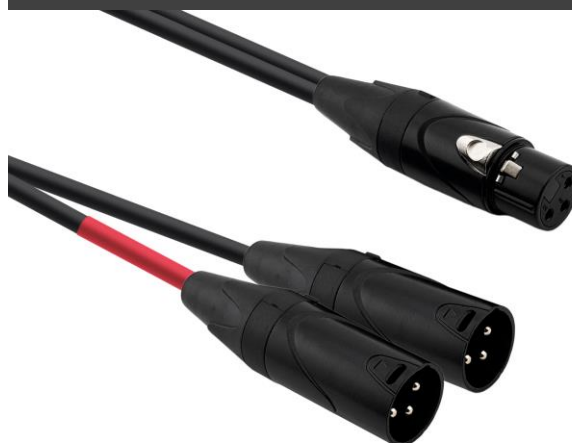

Zastosowany rodzaj wtyków:



X53 - XLR żeński

2x X54 - XLR męski

Dostępne modele:

Kod produktu	Długość	Waga*	GTIN-13
AU3103BX	0.3 m	122g	5903867411215
AU3105BX	0.5 m	136g	5903867411222
AU3110BX	1.0 m	169g	5903867411239
AU3115BX	1.5 m	203g	5903867411246
AU3120BX	2.0 m	236g	5903867411253
AU3130BX	3.0 m	310g	5903867411260
AU3140BX	4.0 m	377g	5903867411277
AU3150BX	5.0 m	444g	5903867411284
AU3160BX	6.0 m	511g	5903867411291
AU3170BX	7.0 m	578g	5903867411307
AU3180BX	8.0 m	645g	5903867411314
AU3190BX	9.0 m	727g	5903867411321
AU31100BX	10.0 m	794g	5903867411338
AU31150BX	15.0 m	1129g	5903867411345
AU31200BX	20.0 m	1464g	5903867411352

* Zawiera wagę przewodu i opakowania.

Wagi są wartościami teoretycznymi i mogą różnić się dla poszczególnych produktów