



Accessoires HelaGuard

PACC, clip pour gaine annelée

Principales caractéristiques

- Assemblage facile et rapide avec des gaines annelées plastiques
- Clapet de fermeture intégré
- Trous offrant une fixation par vis
- Lèvre intérieure pour empêcher la gaine de glisser
- Peut être utilisé dans des goulottes DIN en forme de C




Flashez moi !




HelaGuard PACC, clip pour gaines annelées.

MATIÈRE	Polyamide 6.6 (PA66)
Températures d'utilisation	De -50 °C à +135 °C
Tenue au feu	UL94 V2

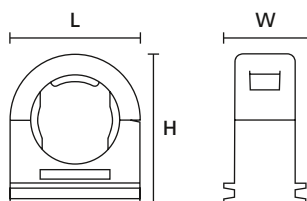

Clip pour gaines HelaGuard, vues de côté

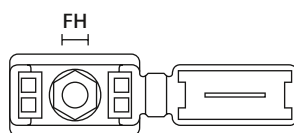

Clip pour gaines HelaGuard, vue de dessus

RÉFÉRENCE	Ø nominal	Haut. (H)	Larg. (W)	Long. (L)	Ø trou (FH)	Contenu	Couleur	Article
PACC10	10	26	12	23	M5	10 pcs	Noir (BK)	166-25707
PACC13	13	26	12	23	M5	10 pcs	Noir (BK)	166-25700
PACC16	16	30	12	26	M5	10 pcs	Noir (BK)	166-25701
PACC21	21	36	15	32	M6	10 pcs	Noir (BK)	166-25702
PACC28	28	45	15	41	M6	10 pcs	Noir (BK)	166-25703
PACC34	34	51	15	48	M6	10 pcs	Noir (BK)	166-25704
PACC42	42	60	15	57	M6	5 pcs	Noir (BK)	166-25705
PACC54	54	72	15	70	M6	5 pcs	Noir (BK)	166-25706

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.