




Qoltec Kabel Patchcord UTP | CAT6 | 2 x RJ-45 | High speed 1Gb/s | Połączane styki | 30m | czarny

Kod produktu: 54567

Kabel Qoltec Patchcord UTP CAT6 o długości 30m, zakończony dwoma połączanymi złączami typu RJ-45 w zalewanej osłonce. Używany do połączeń w sieciach Ethernet np. w biurach, centrach danych, czy nawet w domowych sieciach komputerowych. Umożliwia przesyłanie danych z prędkością do 1 Gb/s.

- Połączane styki RJ45
- Powłoka PVC
- Kabel nieskrosowany

SZYBKĄ TRANSMISJĄ I STABILNE POŁĄCZENIE

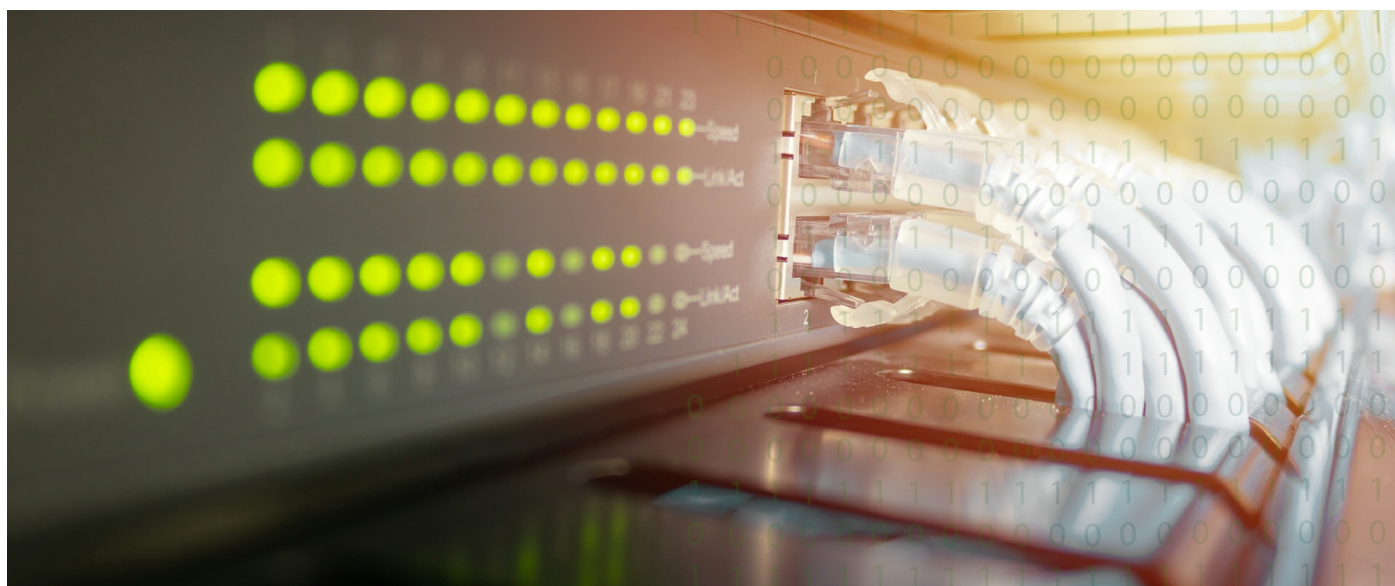

Szybko przesyłaj dane z prędkością do 1 Gb/s

Kabel UTP CAT6 marki Qoltec o długości 30m to niezawodne rozwiązanie do transmisji danych w sieciach Gigabit Ethernet. Przeznaczony do obsługi prędkości do 1 Gb/s i częstotliwości 250 MHz, gwarantuje płynną i stabilną komunikację między urządzeniami sieciowymi. Odpowiedni do zastosowań wymagających wysokich prędkości transmisji danych, takich jak przesyłanie plików, strumieniowanie wideo, wideokonferencje wymagające dużej przepustowości w sieci.

OSIĄGNIJ NOWY POZIOM EFEKTYWNOŚCI SIECIOWEJ



Osiem par skręconych przewodów, połączone końcówki osłonięte plastikową osłoną

- Składa się z ośmiu skręconych par przewodów,
- Solidna izolacja wykonana z PVC - chroni przewody przed uszkodzeniami mechanicznymi i zapewnia elastyczność podczas instalacji,
- Wykonany z żyły wielodrutowej (każda pojedyncza żyła kabla składa się z 7 cienkich drucików skręconych razem), każda para przewodów jest **pokryta warstwą izolacyjną**, która chroni przed zakłóceniami,
- **Nieekranowany** - nie posiada dodatkowego ekranu ochronnego
- Na obu końcach kabla znajdują się **złącza RJ-45** - standardowe złącze modułowe wyposażone w **8 pinów**,
- **Końcówki przewodów są połączone**, co zapewnia **lepsze przewodzenie sygnału**,
- Końce złączy RJ-45 są **osłonięte plastikową osłoną**, która pomaga w ochronie końcówek przed uszkodzeniami mechanicznymi i **utrzymuje stabilne połączenie**,
- **Wysoka jakość** wykonania potwierdzona gwarancją.

IDEALNY DO SIECI LAN, SMART TV, ROUTERÓW I KONSOL



Trwała konstrukcja wielożyłowa i pewna jakość połączenia

Postaw na pewne połączenie – kabel Qoltec Cat6 to doskonałe rozwiązanie do domu, biura i gamingu. Gwarantuje **zakłócenia**, dzięki czemu korzystanie z Internetu, oglądanie filmów czy granie online przebiega płynnie i bez przerw. **streamingu wideo w jakości HD i 4K, wideokonferencji czy pracy z serwerem NAS**. Wybierz kabel, który zapewni Twojej sieci stabilność, prędkość i trwałość połączenia na lata.

stabilny sygnał, wysoką prędkość transmisji oraz odporność na Świetnie sprawdzi się w biurze i w domu – do przesyłania plików,

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Gwarancja Jakości - Twoje Bezpieczne Połączenie

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. **Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.**

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ	Nieekranowany
Kategoria	CAT6
Klasa	UTP
Pasma przenoszenia	250MHz
Przepustowość	1Gb/s
Izolacja	PVC
Przekrój AWG	23AWG
Przekrój żyły	7 x 0.12mm
Budowa żyły	CCA
Złącza	2 x RJ-45
Zastosowanie	Systemy monitoringu IP Serwerownie i szafy RACK Domowe i biurowe instalacje internetowe Sieci komputerowe LAN
Informacje dodatkowe	Połączone wtyki Kabel nieskrosowany Wielożyłowy
Pozostałe parametry	
Kolor	Czarny
Materiał	PVC
Materiał izolacji	HDPE
Kod EAN	5901878545677