


	DIN 7500			450-560 HV
---	----------	--	--	------------

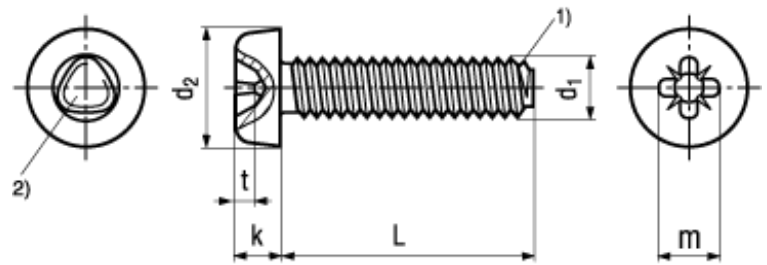

- 1) Estremità conica max. 4P
2) Sezione trilobata

BN 2723

Viti autoformanti a testa cilindrica

con filettatura metrica ed impronta a croce Pozidriv forma Z

Acciaio cementato 450-560 HV

zincato bianco con strato lubrificante

- ~UNI 8112



ISO 4042

Elementi di collegamento bonificati con durezza ≥ 360 HV ed elementi di collegamento cementati e temprati e rivenuti con rivestimento elettrolitico: rischio di infragilimento da idrogeno! Ulteriori informazioni sui rischi residui si trovano nella sezione introduttiva.



3D Cadenas



Applicazioni: acciaio, alluminio, pressofusi di alluminio, zinco, pressofusi di zinco, metalli non ferrosi.
Richiedete la documentazione dettagliata su questi prodotti.

Article#	d1
1371517	M2,5
1371525	
1371533	
1371541	
1371908	
1473514	M3
1473522	
1473530	
1473549	
1371916	
1371924	
8175314	M3,5
8196591	
1473557	M4
1473565	
1473573	
1473581	
1371932	
1371940	
1371959	
1371967	M5
1371975	
1371983	
1372122	

1372149	
1372963	

Article#	d1
1373021	M6
1373404	
1373714	
1374451	
1374575	
1374699	