




DIN 7991

Norme abrogée

~ISO 10642

010.9 / 10.9

Le marquage de la tête est déterminant

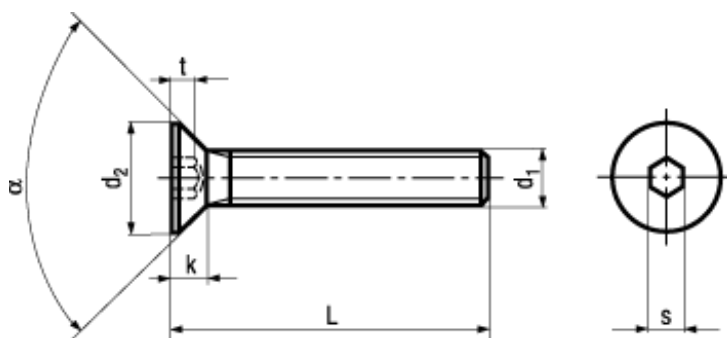

BN 21

Vis à tête fraisée

à six pans creux, entièrement filetées

Acier 010.9 / 10.9

zingué-bleu

- ~UNI 5933



ISO 4042

Éléments d'assemblage d'une dureté ≥ 320 HV avec revêtements galvaniques: risque de fragilisation par l'hydrogène!
D'autres indications sur les risques résiduels se trouvent dans l'introduction.



Les vis selon la spécification présente ont du fait de la géométrie de la tête des capacités de charge réduites selon ISO 898-1.
Le changement généralisé de DIN 7991 à ISO 10642 en pratique nécessite la vérification des cas d'utilisation!

Article#	d ₁	d ₂ max.	k max.	s	t	α	L
5504176	M3	6	1,7	2	1,2	90°	(5)
1022741							(6)
1022768							8
1022776							10
1022784							12
1022792							(14)
1022806							16
1022814							(18)
1022822							20
5504290							25
5504420							30
5504296	M4	8	2,3	2,5	1,8	90°	(6)
1022830							8
1022849							10
1022857							12
1022865							(14)
1022873							16
1022881							(18)
1022903							20
1022911							(22)
1022938							25
1022946							30
1022954							35
1022962							40