




Proste i obrotowe dławiki do osłony o stopniu ochrony IP54.

Kolor	Czarny RAL 9005	Ochrona IP	IP54
PG podziałka	13.5	Ośłona Ø (mm)	14
lampy	Obrotowy	Electrocod	210

DIMENSIONAL

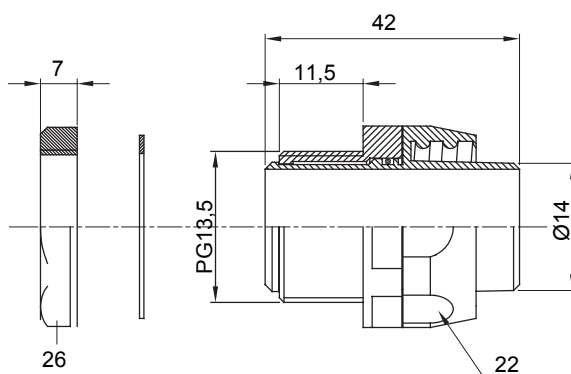

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP54

STANDARDS/APPROVALS

