


Metalowe mocowanie Keystone, 5 porty dla szyny DIN

Opis

Ten uchwyt Keystone firmy Delock można zamontować na szynie DIN 35 mm. Dzięki ustandaryzowanym wymiarom nadaje się do łatwego montażu zatraskowego 5 modułów Keystone.

Uwaga

Due to the narrow design only keystone modules up to max. 18 mm width can be used

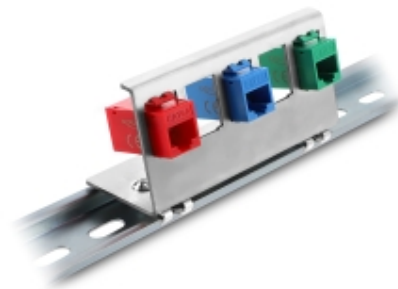

Numer artykułu 88141

EAN: 4043619881413

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- 5 portów Keystone 19,2 x 14,9 mm
- Mocowanie w przypadku szyny DIN 35 mm
- 70°, kątowny
- Materiał: Stal nierdzewna
- Wymiary (DxSxW): ok. 99 x 44 x 37 mm

Zawartość opakowania

- Montaż Keystone

Zdjęcia



Ogólne

Typ montażu:	DIN rail 35 mm
--------------	----------------

Właściwości fizyczne

Materiał:	Stal nierdzewna
Długość:	99 mm
Szerokość:	44 mm
Wysokość:	37 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

