

Kabel audio Red's Music - 2x XLR F / 2x Jack mono 6.3mm

Opis:

Przewód Red's Music to wysokiej jakości kabel, idealny dla wymagających użytkowników, którzy cenią sobie doskonałą jakość dźwięku i niezawodność. Wykonany z najlepszych materiałów, zapewnia doskonałą przewodność sygnału bez niepożądanych zakłóceń czy szumów. Profesjonalny kabel instrumentalny-audio o podwójnej konstrukcji wyposażony w centralnie prowadzone żyły w niezależnym ekranie z gęstego opłotu siatkowego. Kabel o niskiej pojemności w elastycznej, matowej powłoce PVC redukującej efekty refleksów świetlnych. Produkt dedykowany do połączeń instrumentalnych oraz mikrofonowo-liniowych w domowych, studyjnych i estradowych instalacjach i systemach audio. Przewody są wykonywane ręcznie w Polsce, a każdy kabel jest testowany co zapewnia 100% sprawności w połączeniu. Każdy przewód posiada zabezpieczenie chroniące go przed wyrwaniem

Specyfikacja:

Typ produktu: Kabel Audio

Wersja: Standard

Symbol: AU56...BX

Kolor: Czarny

Długość: od 0,3m do 20m

Złącze 1-A: XLR F

Złącze 1-B: XLR F

Złącze 2-A: Jack mono 6.3mm

Złącze 2-B: Jack mono 6.3mm

Model złącz: X53, J53

Przewód wewnętrzny: 2 x (1x0,23mm²)

Ekranowanie: miedź linka (opłot siatkowy - pokrycie ≥80%)

Izolacja żył: PE - przezroczysty, czerwony

Izolacja powłoki: PVC

Średnica zewnętrzna kabla: 5mm x 10,5mm

Cechy specjalne: Wtyki lutowane cyną bezołowiową z dodatkiem srebra, Złącza posiadają zabezpieczenie przed wyrwaniem kabla, Do kabli powyżej 3m dodatkowo rzep do spinania

Dane techniczne zastosowanego kabla:

Model kabla: INS2-S100 - 2x(1x0,23mm²)

Temperatura pracy: -25°C do 65°C (instalacje stałe) / -5°C do 65°C (instalacje ruchome)

Minimalna temperatura układania: -5°C

Pojemność (1kHz): żyła-ekran: ≤115nF/km

Impedancja: 50Ω ±5Ω

Rezystancja żył: 71,6Ω/km DC

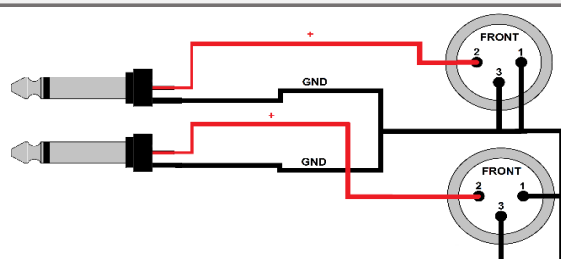
Rezystancja ekranu: 38,0Ω/km DC

Rezystancja izolacji: >1,0GΩ/km

Minimalny promień gięcia: 30mm - 5x∅ (∅ - średnica zewnętrzna)

Średnica zewnętrzna kabla: 5,0 mm x 10,5 mm

Masa: około 71kg/km

Schemat połączeń:**AU56...BX****Zastosowany rodzaj wtyków:**

2x X53 - XLR żeński

2x J53 - Jack mono 6.3

Dostępne modele:

Kod produktu	Długość	Waga*	GTIN-13
AU5603BX	0.3 m	131g	5903867413165
AU5605BX	0.5 m	145g	5903867413172
AU5610BX	1.0 m	178g	5903867413189
AU5615BX	1.5 m	212g	5903867413196
AU5620BX	2.0 m	245g	5903867413202
AU5630BX	3.0 m	319g	5903867413219
AU5640BX	4.0 m	386g	5903867413226
AU5650BX	5.0 m	453g	5903867413233
AU5660BX	6.0 m	520g	5903867413240
AU5670BX	7.0 m	587g	5903867413257
AU5680BX	8.0 m	654g	5903867413264
AU5690BX	9.0 m	736g	5903867413271
AU56100BX	10.0 m	803g	5903867413288
AU56150BX	15.0 m	1138g	5903867413295
AU56200BX	20.0 m	1473g	5903867413301

* Zawiera wagę przewodu i opakowania.

Wagi są wartościami teoretycznymi i mogą różnić się dla poszczególnych produktów